



Qoltec Zasilacz do Asus 33W | 19V | 1.75A | 4.0*1.35 | +kabel zasilający

Kod produktu: 51507

Zasilacz sieciowy dedykowany do laptopa jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączonego laptopa. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zasilaczy.

W doborze odpowiedniego modelu pomoże konfigurator znajdujący się na naszej stronie lub pod adresem notebookspareparts.pl

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE



Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz zasilacz sieciowy Qoltec dedykowany do laptopów marki Asus. Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.

W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z rzepelem do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.


BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU



Zainwestuj w **bezpieczeństwo** – ono nigdy nie traci na wartości. Wykonanie z materiałów najwyższej jakości czyni zasilacz marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi. Zapewni on oczekiwaną **stabilność** pracy dzięki specjalnym zabezpieczeniom:

- **przeciw przepięciom**: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciw przeciążeniom**: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- **przeciw zwarciom**: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- **termiczne**: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

DOPASOWANIE ZASILACZA – PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ

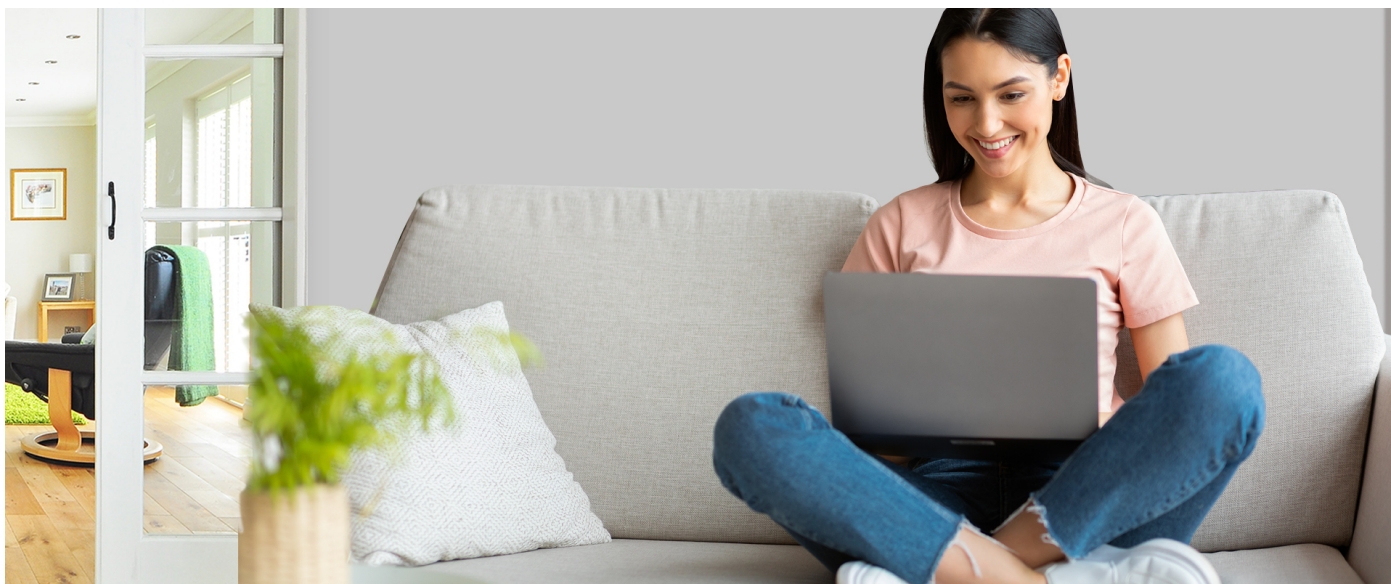

Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa **jest bardzo ważne**. Przymusową przerwę w działaniu skrócisz do minimum stosując tych kilka prostych zasad: Podstawowe parametry odczytasz z **etykiety** znajdującej się na spodzie laptopa, będą to: **MOC (W)**, **NAPIĘCIE (V)**, **NATĘŻENIE (A)**. Poniższe punkty rozwiją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu:

1. **MOC (W)** – liczba ta oznacza minimalną wartość jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o wyższej mocy. Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się nagrzewał.
2. **NATĘŻENIE (A)** – tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być równa lub wyższa od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.
3. **NAPIĘCIE (V)** – liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się jedynie **wahanie $\pm 0,5V$** .

Ostatnią i równie istotną kwestią jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, **konieczne jest, by była identyczna z oryginałem**. Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną bolca. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie pomiar, który ostatecznie upewni Cię w Twoim wyborze.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania**. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Przeznaczenie	Asus
Wtyczka	4.0 * 1.35 mm
Moc	33 W
Napięcie wejściowe	220 – 240 V
Napięcie wyjściowe	19 V
Natężenie wyjściowe	1.75 A
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarceniowe Termiczne
Zastosowanie	Laptop
Uwagi	Zasilacz sieciowy przeznaczony do konkretnego modelu laptopa. Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Konfigurator	notebookspareparts.pl
Kod oryginalnego zasilacza	ADP-40TH A, EXA1206CH, 0A001-00330100, XB020APW00100Q, 90-XB34N0PW00000Y, ADP-45AW, N45W-01, 0A001-00040700, 0A001-00040700-0A200-00021900, 0A001-00230300, 0A001-00230300-0A200-00021900, 0A001-00230400, 884840046516, 90-B03N0PW00050Y, 90-XB3NN0PW00010Y, 90-XB3NN0PW00040Y, ADP-45AW A, ADP-65AW A, N65W-01, N65W-02, PA-1650-67
Długość kabla	1.37 m
Wymiary	46 x 108 x 29 mm
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Zasilacz sieciowy Kabel zasilający Rzep do porządkowania kabla Karta gwarancyjna
Waga netto [kg]	0.1960
Waga brutto [kg]	0.3320
Gwarancja	36 miesięcy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	135
Szerokość opakowania [mm]	50
Wysokość opakowania [mm]	230
Kod EAN	5901878515076