


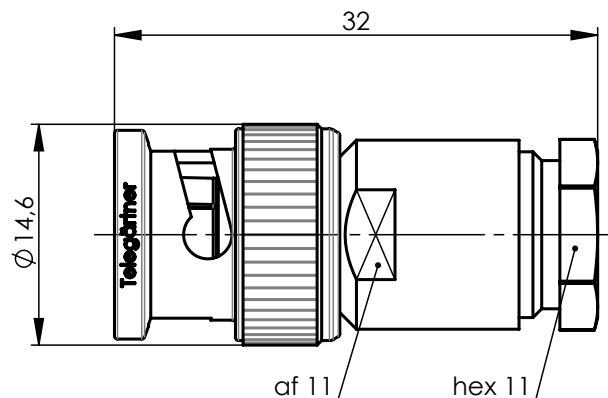

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code

Components

centre conductor
outer conductor
bayonet
insulator
gasket

Electrical characteristics

return loss

voltage proof

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Bajonett
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Rückflussdämpfung

Prüfspannung

Umgebung

RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U,
RG-316/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF)

 
IEC 61169-8
A03

Materials / Material Finish / Oberfläche

CuZn39Pb3 NIP-Au
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
GD-ZnAl4Cu1 ZN/Cu6Ni6 mt
PTFE
NBR

typ.: 22 dB@ 1GHz; 18 dB@ 2GHz; Ⓐ
15 dB@ 4 GHz
1,5 kVeff / 50 Hz Ⓐ

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
				gez./ drawn	14.03.2023	SKH		
				gepr./ appr.	14.03.2023	BJ	ca./approx. 20	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			
				2:1	BNC Plg str sd/cl G7 Z50 BNC Plg str sd/cl G7 Z50			
- α	500000000974 500000001133	14.03.2023 18.07.2023	SKH MDR	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type CUG	Materialnr./ material no. 100123521		 Maße/ dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. 10007756		Original : DIN A4	
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1