


Nowość TROMBOI 500 / 800 / 1400

podstawy do rozwijania przewodów bezpośrednio ze szpul i bębnow

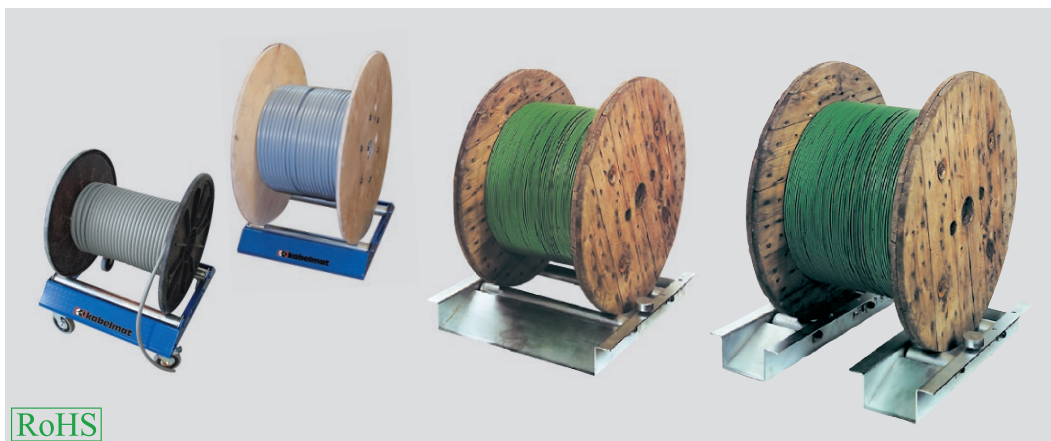

RoHS

Rodzina produktów **TROMBOI** to stojaki dedykowane do rozwijania przewodów i kabli bezpośrednio ze szpul/bębnow o zróżnicowanych średnicach bębnow jak dopuszczalnej wadze Max. bębna.

Opis

- Kompaktowa konstrukcja
- Uchwyty z ochroną krawędzi
- Walce regulujące posadowienie bębna
- Dogodna mini rampa najazdowa
- Stabilna konstrukcja stalowa
- Powierzchnia pracy pokryta tworzywem sztucznym
- Łożyska kulkowe osi podstawy
- Możliwa wersja z kółkami transportowymi

	TROMBOI 500	TROMBOI 800	TROMBOI 1400
Bębny o średnicy	150 – 700 mm	400 – 1000 mm	500 – 1800 mm
Szerokość bębna	Max. 520 mm	Max. 580 mm	zmienna wielkość
Waga bębna	Max. 140 kg	Max. 500 kg	Max. 1500 kg
Wymiary L x W x H	550 x 530 x 80 mm	700 x 700 x 140 mm	(2x)760 x 270 x 140 mm
Kolor	RAL 7005, jasny niebieski	Stal cynkowana	Stal cynkowana
Waga	ok. 8 kg	ok. 21 kg	ok. 27 kg (para)
Numer katalogowy	85100910 85100911 z kółkami obrotowymi	85100009	85100010

E