



Lampy LED SceneSwitch

LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera tworzona przez ciepły blask. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać spośród kilku ustawień oświetlenia, korzystając z jednej zwykłej, świecowej lub punktowej żarówki. Nie potrzebujesz przyciemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E14 [E14]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	100000X
Ustawienie typu technicznego	5.5/4/2-40 W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	827/825/822 [CCT 2700 K/2500 K/2200 K]
Ustawienia strumienia świetlnego	470/190/50 lm
Ustawienia strumienia świetlnego (znamionowego)	470/190/50 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Ustawienia skorelowanej temperatury barwowej	2700/2500/2200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80


Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Ustawienia mocy (znamionowej)	5.5/4/2 W
Prąd lampy (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C

Lampy LED SceneSwitch

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869659847400

Nazwa produktu na zamówieniu	LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4
EAN/UPC - Produkt	8718696598474
Kod zamówienia	59847400
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	929001260801
Waga netto (szt.)	0.068 kg



Rysunki techniczne

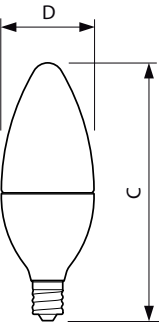

SS Candle B38CL 5.5-40W 470lm WW E14 ND


Product	D	C
LED Scene Switch 40W B38 E14 WW CL ND 1BC/4	38 mm	113 mm

Dane fotometryczne

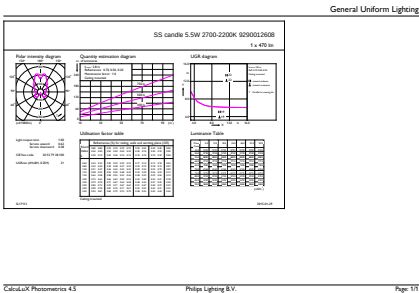
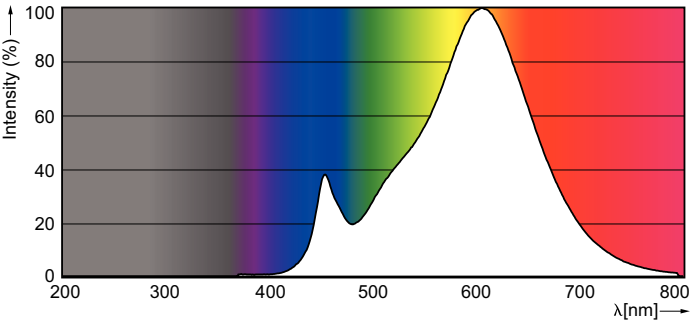


Lampy LED SceneSwitch

Dane fotometryczne

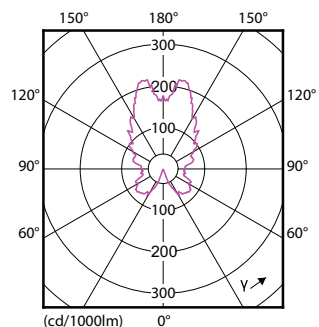

Okres eksploatacji

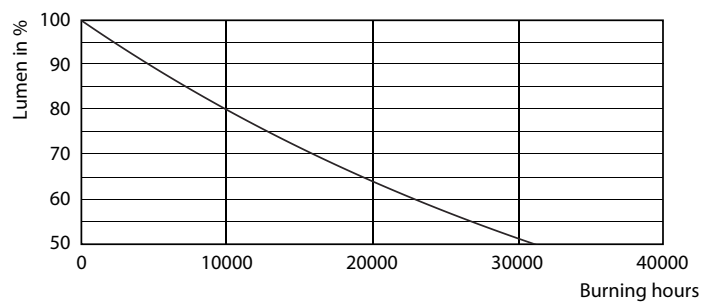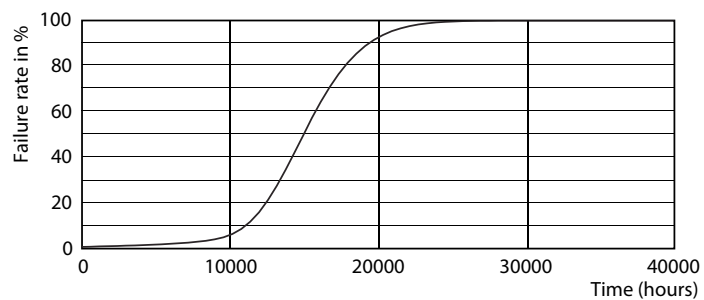

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

