

Qoltec Ładowarka GaN FAST 108W | 5-20V | 3-4.7A | USB C | Biała

Kod produktu: 51710



Szybka ładowarka GaN FAST marki Qoltec jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać ją w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączone urządzenia. Technologia GaN zużywa mniej energii przy zachowaniu doskonałych parametrów ładowania. Teraz jednym urządzeniem zasilisz nie tylko smartfona czy tablet, ale również laptopa, konsolę do gier. Ponadto możesz ładować dwa urządzenia w tym samym czasie.

Prezentowany model posiada: wejście USB typ C Power Delivery + USB QC 3.0

UWAGA! Pamiętaj o dopasowaniu napięcia i wtyczki.

W związku z aktualizacją informacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania ładowarek sieciowych Qoltec, należy pobrać on-line aktualną instrukcję obsługi. Link poniżej:

[instrukcja obsługi](#)

Instrukcję obsługi w formie papierowej wyślemy pod wskazany adres po uprzednim kontakcie telefonicznym 507-064-327 lub mailowym info@ntec.pl

CZYM JEST TECHNOLOGIA GAN FAST ?



Ładowarka Qoltec GaN FAST 108W została wyposażona w najnowocześniejszą technologię ładowania polegającą na zastosowaniu nowego materiału półprzewodnikowego GaN.

Dzięki zastosowaniu GaN ładowarka jest wydajna, szybsza od tradycyjnej ładowarki i lżejsza.

Ultraszybka ładowarka z pewnością spełni oczekiwania każdego, kto ceni sobie wygodę i oszczędność czasu. Dzięki niewielkiej, lekkiej obudowie możesz zawsze mieć ją przy sobie.

Uniwersalny standard GaN jest obecnie dostępny dla każdego rodzaju sprzętów. Możesz wygodnie korzystać w domu, w pracy lub w podróży i zasilać smartfon, tablet, konsolę do gier lub laptop.


PRECYZYJNE DOSTOSOWANIE PARAMETRÓW ŁADOWANIA



Wypozożona w technologię **POWER DELIVERY** dostosuje się do podłączonego sprzętu, precyzyjnie ustawiając maksymalne napięcie i natężenie wymaganego prądu. Jest niezwykle uniwersalna osiągając moc **108W** zabezpiecza mniej wymagające urządzenia dzięki czemu bez obaw można stosować ją do wielu urządzeń różnego formatu od smartfona po laptop.

Zbudowana z wysokiej jakości materiałów zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.

ZADBAJ O BLISKICH - POSTAW NA UNIWERSALNE I NIEZWODNE ŹRÓDŁO ENERGII

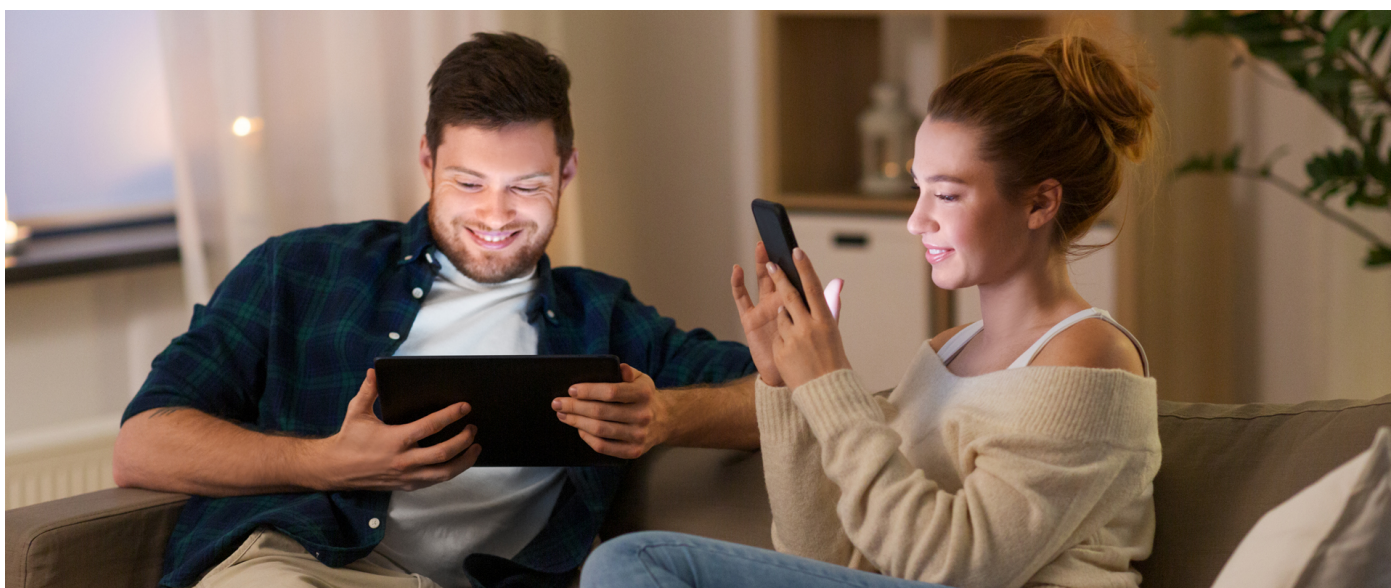

Wykonana z dbałością o każdy szczegół. Lekka, a zarazem solidna konstrukcja gwarantuje wygodę i komfort użytkowania a uniwersalny biały kolor i ultranowoczesny design wkomponuje się idealnie w twoje wnętrze.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NAS WAŻNE

Zbudowana z wysokiej jakości materiałów zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.

Dodatkowo posiada **ZABEZPIECZENIA** :

- przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- przed zwarcie w obwodzie zasilacza,
- chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każda z oferowanych przez nas ładowarek sieciowych objęta jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Rodzaj	Sieciowa
Moc	108 W
Napięcie wejściowe	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Zakres napięć	AC : 220-240V ~1.8A DC USB-C : 5 V / 3 A 9 V / 3 A 12 V / 3 A 15 V / 3 A 20 V / 4.7 A DC USB-A : 5V / 2.4 A
Gniazdo	1 x USB-C ; 1x USB-A
Sprawność energetyczna	Level VI
Zastosowanie	Służy do szybkiego zasilania wszystkich urządzeń wykorzystujących port USB-C (smartfon, tablet, notebook, laptop oraz inne urządzenia mobilne)
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarceniowe Termiczne Przeciw-przeciążeniowe
Wymiary	118 x 80 x 25 mm
Kolor	Biały
Zawartość opakowania	Ładowarka Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	42
Szerokość opakowania [mm]	135
Wysokość opakowania [mm]	231
Uwagi	Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Waga netto [kg]	0.260
Waga brutto [kg]	0.321
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878517100