


TYPE 3274

Ø4MM SAFETY BANANA SOCKET WITH Ø14,5MM ROUND NUT /
4,8 X 8 MM FLAT CONNECTING TAB
DOUILLE DE SÉCURITÉ Ø4MM AVEC ÉCROU ROND Ø14,5MM /
RACCORD PLAT 4,8 X 8 MM
Ø4MM SICHERHEITS-EINBAUBUCHSE MIT Ø14,5MM
RUNDMUTTER / 4,8 X 8 MM FLACHSTECKER

Version -C : Ø14,5mm Screwed nut • **Ecrou Ø14,5mm vissé • Ø14,5mm Mutter geschraubt**

Version -I : Ø14,5mm Unscrewed nut • **Ecrou Ø14,5mm non vissé • Ø14,5mm Mutter nicht geschraubt**

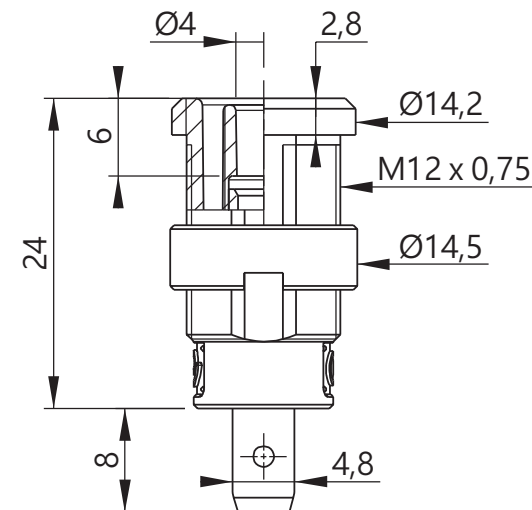

Reference Référence Bestell-Nr	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
3274-C-#	1000 V CAT III	36A	Brass / Ni coated (AuNi on request) Laiton / Revêtement Ni (AuNi sur demande) Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)	PA6.6	R N BL V J 2 0 6 5 4
3274-I-#	1000 V CAT III	36A	Brass / Ni coated (AuNi on request) Laiton / Revêtement Ni (AuNi sur demande) Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)	PA6.6	BC VT BN G J/V 9 7 1 8