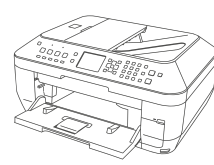
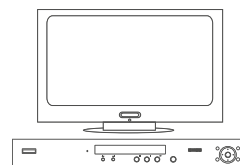


KARTA PRODUKTOWA**Optima****LISTWA ANTYPRZEPięCIOWA**

Listwa antyprzepięciowa OPTIMA przeznaczona jest dla Użytkowników chcących zabezpieczyć swój sprzęt przed przepięciami występującymi w sieci energetycznej w środowisku pracy oraz w domu. Listwa dedykowana jest do urządzeń takich jak **komputery stacjonarne i mobilne, urządzenia peryferyjne oraz sprzęt RTV.**

CHARAKTERYSTYKA

- 6 gniazd sieciowych z systemem ochrony przed dostępem dzieci (SYSTEM CHILD PROTECTION).
- Wtyk zasilający z uziemieniem.
- Bezpiecznik automatyczny.
- Wskaźnik aktywności zabezpieczenia antyprzepięciowego.
- Dwubiegunowy, podświetlany wyłącznik - możliwość odłączenia wszystkich urządzeń będących w trybie stand-by (oszczędność energii).
- Uchwyty do mocowania na ścianie - pozycja pionowa i pozioma. Szablon montażowy dostępny w instrukcji obsługi.
- 6-letnia gwarancja.
- Ubezpieczenie przyłączonego sprzętu do 1600 EUR.

DŁUGOŚĆ
PRZEWODU**1,5m**DŁUGOŚĆ
PRZEWODU**3m**DŁUGOŚĆ
PRZEWODU**5m**GNIAZDA
WYJŚCIOWE PLABSORPCJA
ENERGII DO**175J**UBEZPIECZENIE
PRZYŁĄCZONEGO
SPRZĘTU DO**1600**
EUR

GWARANCJA

6 LATGNIAZDA
Z SYSTEMEM
CHILD PROTECTION




PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY \ MODEL	Optima		
	Optima 1,5 m	Optima 3,0 m	Optima 5,0 m
Indeks	T/LZ08-OPT015/0000	T/LZ08-OPT030/0000	T/LZ08-OPT050/0000
Rodzaj listwy	Antyprzepięciowa		
Napięcie i częstotliwość znamionowa	~ 250 V / 50 Hz		
Prąd maksymalny (sumaryczny)	10 A		
Obciążalność jednego gniazda	10 A		
Ilość i typ gniazd sieciowych	6; zgodny z NF C 61-314; System Child Protection		
Zabezpieczenie nadprądowe	1 x bezpiecznik automatyczny 10 A		
Typ zabezpieczenia przepięciowego	SPD typ 3		
Zabezpieczane linie	L - N		
Absorpcja energii (sumaryczna)	175 J		
Napięcie próby $U_{OC(L-N)}$	6 kV		
Napięciowy poziom ochrony $U_{P(L-N)}$	1,3 kV		
Napięcie trwałej pracy U_c	~ 275 V		
Prąd udarowy $I_{MAX(L-N)}$	6 kA		
Sygnalizacja	1x LED (wskaźnik ochrony antyprzepięciowej)		
Wtyczka	NF C 61-314		
Wyłącznik sieciowy	Dwubiegunowy, podświetlany		
Wymiary [szer. x dł. x wys.]	53 x 359 x 39 mm		
Długość przewodu	1,5 m	3 m	5 m
Waga netto	412 g	546 g	724 g
Gwarancja	6 lat		
Ubezpieczenie	1600 EUR		

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów bez uprzedniego powiadomienia.

Produkt zgodny z CE

BUDOWA

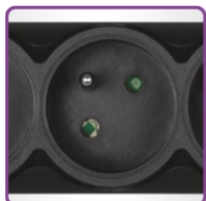

6 gniazd wyjściowych z systemem ochrony przed dostępem dzieci (System Child Protection).



Wskaźnik aktywności ochrony antyprzepięciowej.



Wtyczka zasilająca z uziemieniem.



Automatyczny bezpiecznik.



Dwubiegunowy, podświetlany wyłącznik.
Możliwość odłączenia wszystkich będących w trybie stand-by, urządzeń od sieci



Uchwyty do mocowania na ścianie.

UWAGA: Szablon montażowy dostępny w instrukcji obsługi.

