

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XZ Konektor żeński, kątowy M12, 4 piny

XZCC12FCM40B

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Przyłącza elektryczne	Konektor żeński kątowy M12, 4 piny
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Podłączenie kabla	Zacisk śrubowy / średnica przewodu <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / zakres obsługiwanych średnic 3...6 mm

Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	Pg 7
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	125 V AC 150 V DC
Prąd znamionowy [In]	3 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Rezystancja zestyku	8000 μOm
Masa produktu	0,02 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	9 cm

Długość opakowania 1	7 cm
Waga opakowania 1	28 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,161 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1600
Wysokość opakowania 3	77 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	60,58 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu XZCC12FCM40B

Dimensions Drawings

Dimensions

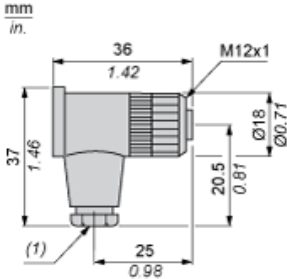


(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

Arkusz danych produktu XZCC12FCM40B

Connections and Schema

Connections and Schemes

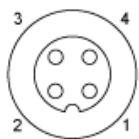

Zalecane zamienniki