



HelaGuard tillbehör


PACC slanghållare för korrugerad slang

Egenskaper och fördelar

- Snabb och enkel montering
- Med integrerad låsning
- Med genomgående hål för fäste med skruv
- Inre skåra för att förhindra att slangens slinter
- Kan användas för C-formade DIN-skenor



Till hemsidan!

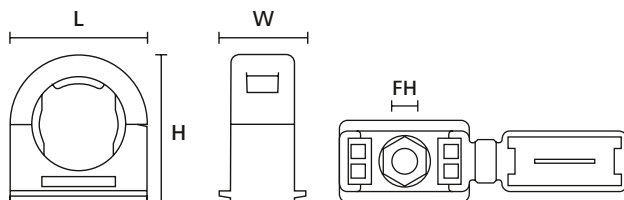

HelaGuard clip, sidovy

HelaGuard clip, uppfifrån



HelaGuard PACC slanghållare.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Temp. område	-50 °C till +135 °C
Brännbarhetsklass	UL94 V2



TYP	Nom Ø	Höjd (H)	Bredd (W)	Längd (L)	Hål Ø (FH)	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art nr.
PACC10	10	26	12	23	M5	10 st	Svart (BK)	14 060 48	166-25707
PACC13	13	26	12	23	M5	10 st	Svart (BK)	14 118 55	166-25700
PACC16	16	30	12	26	M5	10 st	Svart (BK)	14 118 56	166-25701
PACC21	21	36	15	32	M6	10 st	Svart (BK)	14 118 57	166-25702
PACC28	28	45	15	41	M6	10 st	Svart (BK)	14 118 58	166-25703
PACC34	34	51	15	48	M6	10 st	Svart (BK)	14 118 59	166-25704
PACC42	42	60	15	57	M6	5 st	Svart (BK)	14 118 60	166-25705
PACC54	54	72	15	70	M6	5 st	Svart (BK)	14 118 61	166-25706

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.