


ASSMANN Przewód zasilający

AK-440109-018-S
EAN 4016032311997

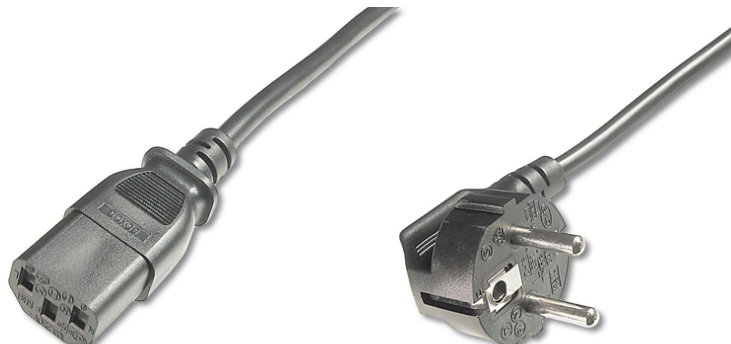

Power Cord, CEE 7/7 (Typ-F) 90° angled - C13 Wt/gn, 1,8 m, H05VV-F3G 0,75 mm², czarny

Ten kabel sieciowy służy do podłączania komputera lub monitora do domowej sieci elektrycznej (gniazdek elektrycznych).

Spełnia wymogi niemieckie

- Złącze 1: Zestyk ochronny (CEE 7/7), wtyczka
- Złącze 2: IEC C13, gniazdo
- Kabel standardowy: H05 VV F3G
- Obciążalność prądowa: 250V/10A

- Osłona: odlany
- Ekranowanie: nieekranowany
- Przekrój żyły: 0,75 mm²
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 1,8 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Device Connection Cables

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	70	14,70	50,00	32,50	23,00	37.375,00
Innen-VPE	10	2,10	19,00	27,00	9,00	4.617,00
Einzel-VPE	1	0,21	3,00	17,00	22,00	1.122,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,19	20,50	15,00	2,50	768,75



Weitere Anwendungsbilder:

