

Zaślepka MICRO-NK

Nr ref C24346C02, C24346C10, C24346C07, C24346L01

Ref. arch 24346, 24408, 24362, 24450



PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	ABS
Kształt	prostokątny
Wysokość	6 mm
Szerokość	22 mm
Odporność na korozję	tak
Odporność na korozję przy dużym zasoleniu	tak

Kolor	Ref
■ szary	C24346C02 24346
■ czarny	C24346C07 24362
□ biały	C24346C10 24408
■ srebrny	C24346L01 24450

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

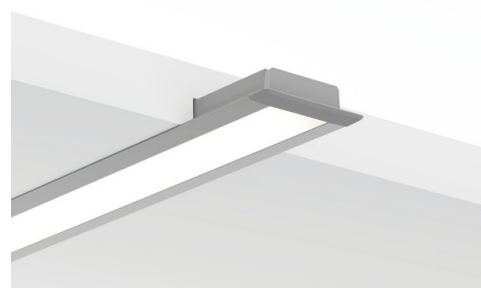

Zaślepka MICRO-NK

Nr ref C24346C02, C24346C10, C24346C07, C24346L01

Ref. arch 24346, 24408, 24362, 24450

KLUŚ Inspiring
Solutions

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



MICRO-NK

A01587

Ref. arch C1587