


Hex socket set screws with cup point

BN 27

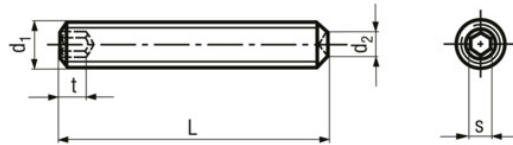

Standard	ISO 4029, DIN 916, ~UNI 5929
Drive	Hexagon socket
Material	Steel
Surface	black
Hardness	45 H
Warnings	Set screws are not intended to be tensile-loaded.

M14: in accordance with DIN 916, not included in ISO 4029

Article no.	d1	L	d2	s	t min.
1031732	M1,6	2,5	0,55-0,8	0,7	1,5
1031740	M1,6	3	0,55-0,8	0,7	1,5
1031759	M1,6	4	0,55-0,8	0,7	1,5
1031767	M1,6	5	0,55-0,8	0,7	1,5
3055874	M1,6	6	0,55-0,8	0,7	1,5
1031848	M2	2,5	0,75-1	0,9	0,8
1031856	M2	3	0,75-1	0,9	1,7
1031864	M2	4	0,75-1	0,9	1,7
1031872	M2	5	0,75-1	0,9	1,7
1031880	M2	6	0,75-1	0,9	1,7
1031899	M2	8	0,75-1	0,9	1,7
1031902	M2	10	0,75-1	0,9	1,7
1031988	M2,5	3	0,95-1,2	1,3	1,2
1031996	M2,5	4	0,95-1,2	1,3	2
1032003	M2,5	5	0,95-1,2	1,3	2
1032011	M2,5	6	0,95-1,2	1,3	2

Article no.	d1	L	d2	s	t min.
1032038	M2,5	8	0,95-1,2	1,3	2
1032046	M2,5	10	0,95-1,2	1,3	2
1032119	M3	3	1,15-1,4	1,5	1,2
1032127	M3	4	1,15-1,4	1,5	1,2
1032135	M3	5	1,15-1,4	1,5	2
1032143	M3	6	1,15-1,4	1,5	2
1032151	M3	8	1,15-1,4	1,5	2
1032178	M3	10	1,15-1,4	1,5	2
1032186	M3	12	1,15-1,4	1,5	2
1032194	M3	14	1,15-1,4	1,5	2
1032216	M3	16	1,15-1,4	1,5	2
1032232	M3	20	1,15-1,4	1,5	2
1032259	M3	25	1,15-1,4	1,5	2
3055875	M3	30	1,15-1,4	1,5	2
1919547	M4	3	1,75-2	2	1,5
1032267	M4	4	1,75-2	2	1,5
1032275	M4	5	1,75-2	2	1,5
1032283	M4	6	1,75-2	2	2,5
1032291	M4	8	1,75-2	2	2,5
1032305	M4	10	1,75-2	2	2,5
1032313	M4	12	1,75-2	2	2,5
1032321	M4	14	1,75-2	2	2,5
1032356	M4	16	1,75-2	2	2,5
1032364	M4	18	1,75-2	2	2,5
1032372	M4	20	1,75-2	2	2,5
1032399	M4	25	1,75-2	2	2,5
1032402	M4	30	1,75-2	2	2,5
1032410	M4	35	1,75-2	2	2,5
1032429	M4	40	1,75-2	2	2,5
1032461	M5	5	2,25-2,5	2,5	2
1032488	M5	6	2,25-2,5	2,5	3
1032496	M5	8	2,25-2,5	2,5	3
1032518	M5	10	2,25-2,5	2,5	3
1032526	M5	12	2,25-2,5	2,5	3
1032534	M5	14	2,25-2,5	2,5	3
1032550	M5	16	2,25-2,5	2,5	3
1032577	M5	20	2,25-2,5	2,5	3
1032585	M5	22	2,25-2,5	2,5	3
1032593	M5	25	2,25-2,5	2,5	3
1032607	M5	30	2,25-2,5	2,5	3
1032615	M5	35	2,25-2,5	2,5	3
1032623	M5	40	2,25-2,5	2,5	3
1032674	M6	5	2,75-3	3	2
1032682	M6	6	2,75-3	3	2
1032690	M6	8	2,75-3	3	3,5
1032704	M6	10	2,75-3	3	3,5
1032712	M6	12	2,75-3	3	3,5
1032720	M6	14	2,75-3	3	3,5
1032747	M6	16	2,75-3	3	3,5
1032755	M6	18	2,75-3	3	3,5

Article no.	d1	L	d2	s	t min.
1032763	M6	20	2,75-3	3	3,5
1032771	M6	22	2,75-3	3	3,5
1032798	M6	25	2,75-3	3	3,5
1032801	M6	30	2,75-3	3	3,5
1032828	M6	35	2,75-3	3	3,5
1032836	M6	40	2,75-3	3	3,5
3055876	M6	50	2,75-3	3	3,5
1032879	M8	6	4,7-5	4	3
1032887	M8	8	4,7-5	4	3
1032895	M8	10	4,7-5	4	5
1032909	M8	12	4,7-5	4	5
1032917	M8	14	4,7-5	4	5
1032933	M8	16	4,7-5	4	5
1032941	M8	18	4,7-5	4	5
1032968	M8	20	4,7-5	4	5
1032976	M8	22	4,7-5	4	5
1032984	M8	25	4,7-5	4	5
1032992	M8	30	4,7-5	4	5
1033034	M8	35	4,7-5	4	5
1033042	M8	40	4,7-5	4	5
1033069	M8	50	4,7-5	4	5
1033077	M8	60	4,7-5	4	5
3055878	M8	70	4,7-5	4	5
1920693	M10	8	5,7-6	5	4
1033107	M10	10	5,7-6	5	4
1033115	M10	12	5,7-6	5	6
1033123	M10	14	5,7-6	5	6
1033158	M10	16	5,7-6	5	6
1033174	M10	20	5,7-6	5	6
1033190	M10	25	5,7-6	5	6
1033204	M10	30	5,7-6	5	6
1033212	M10	35	5,7-6	5	6
1033220	M10	40	5,7-6	5	6
1033247	M10	50	5,7-6	5	6
1033255	M10	60	5,7-6	5	6
1033301	M12	12	7,64-8	6	4,8
1033328	M12	14	7,64-8	6	8
1033344	M12	16	7,64-8	6	8
1033360	M12	20	7,64-8	6	8
1033387	M12	25	7,64-8	6	8
1033395	M12	30	7,64-8	6	8
1033409	M12	35	7,64-8	6	8
1033417	M12	40	7,64-8	6	8
1033425	M12	45	7,64-8	6	8
1033433	M12	50	7,64-8	6	8
1033441	M12	60	7,64-8	6	8
1033476	M12	80	7,64-8	6	8
1033492	M14	14	8,64-9	6	5,6
1033514	M14	16	8,64-9	6	9
1033530	M14	20	8,64-9	6	9

Article no.	d1	L	d2	s	t min.
1033557	M14	25	8,64-9	6	9
1033565	M14	30	8,64-9	6	9
1033581	M14	40	8,64-9	6	9
1033611	M14	50	8,64-9	6	9
1033697	M16	16	9,64-10	8	6,4
1033719	M16	20	9,64-10	8	10
1033735	M16	25	9,64-10	8	10
1033743	M16	30	9,64-10	8	10
1033751	M16	35	9,64-10	8	10
1033778	M16	40	9,64-10	8	10
1033794	M16	50	9,64-10	8	10
1033808	M16	60	9,64-10	8	10
1033816	M16	70	9,64-10	8	10
1033824	M16	80	9,64-10	8	10
1033972	M20	20	13,57-14	10	8
1033999	M20	25	13,57-14	10	12
1034006	M20	30	13,57-14	10	12
1034014	M20	35	13,57-14	10	12
1034022	M20	40	13,57-14	10	12
1034049	M20	50	13,57-14	10	12
1034057	M20	60	13,57-14	10	12