


ASSMANN Brytyjski przewód połączeniowy do sieci elektrycznej

AK-440112-018-S
EAN 4016032312079

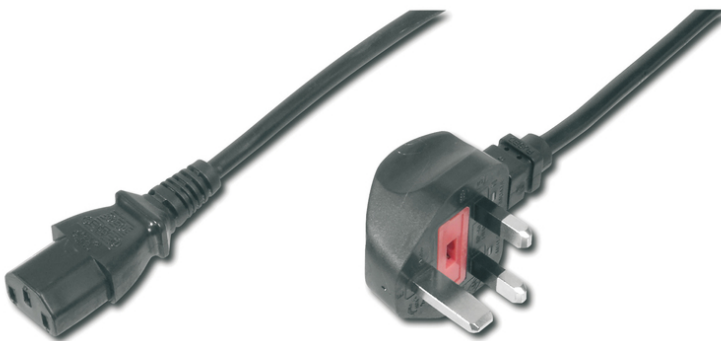

Power Cord, UK plug, 90° angled - C13 M/F, 1,8m, H05VV-F3G 0.75 mm2, bezpiecznik 5A, czarny

Ten sznur sieciowy jest używany do podłączenia komputera lub monitora do domowego systemu zasilania w Wlk. Brytanii (gniazdko).

Spełnia wymogi brytyjskie

- Złącze 1: BS 1363, wtyk
- Złącze 2: IEC C13, gniazdo
- Kabel standardowy: H05 VV F3G
- Obciążalność prądowa: 250V/10A
- Bezpiecznik: Bezpiecznik 5A

- Osłona: Plastik
- Ekranowanie: nieekranowany
- Przekrój żyły: 0,75 mm²
- Materiał żył: CU
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Powierzchnia styku: niklowany
- Długość: 1.8 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Device Connection Cables

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	60	14,60	50,00	32,50	23,00	37.375,00
Innen-VPE	10	2,43	13,00	26,00	36,00	12.168,00
Einzel-VPE	1	0,24	3,00	17,00	18,00	918,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,24	3,00	17,00	18,00	918,00



Weitere Anwendungsbilder:

