


REV./版本	MODIFICATION/变更内容	NAME/人员	DATE/日期
1.0		Yang	2025/11/18

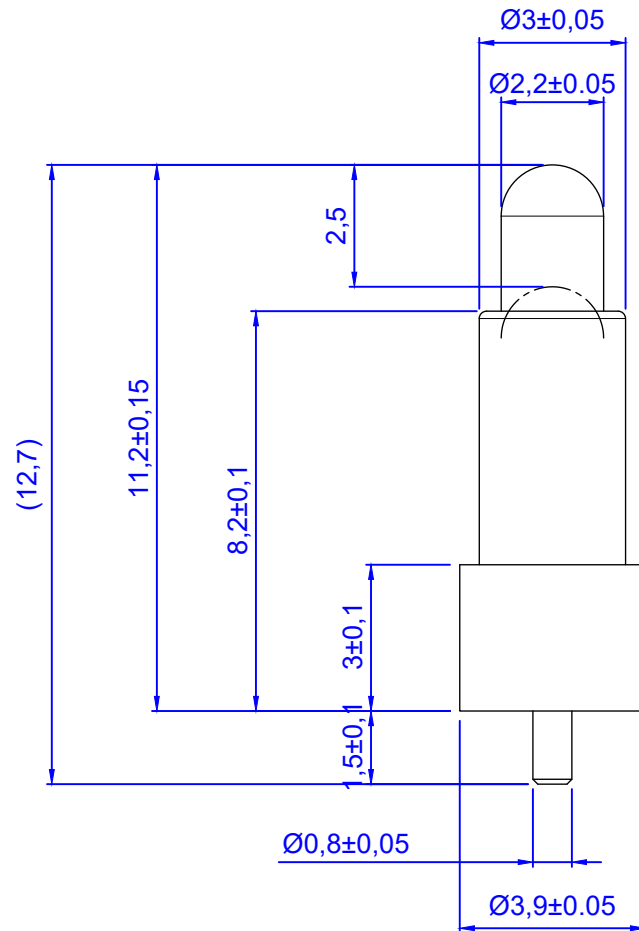

1.Electrical / 电气性能

1.1 Current Rate / 电流 : 6 A

1.2 Voltage Rate / 电压 : 12V DC

2.Environmental / 环境

2.1 Operating temperature range / 工作温度 : -40 °C ~ 80 °C

3.Mechanical / 机械性能

3.1 Spring force / 弹力 : 230±30% gf

3.2 Working stroke / 行程 : 2.5 mm

3.3 Durability / 耐久性 : 10,000 cycles

4.Material / 材料

4.1 Plunger / 针头 : Brass C3604, 16u" gold plating over 60-120u" Ni plating

4.2 Barrel / 针管 : Brass C3604, 4u" gold plating over 60-120u" Ni plating

4.3 Spring / 弹簧 : SUS304

深圳市启华科实业有限公司 Shenzhen QH Industrial Co.,Ltd E-mail / 邮箱: sales@pogopin-connectors.com Tel / 电话: + 86 - 181 2653 8052						
Name	12.7mm DIP Pogo pin	Spec		Ver.	A1	
Part No.	101210128	Material		Scale	1:1	
Drawing No.		Surface		UOM	mm	
View		Drawing	Yang	Date		
		Check	Cheung	Date		
		Approve	Cai	FW	003	