

Eaton 3S UPS

450 – 850 VA



Pełna ochrona dla:

- Komputerów, urządzeń peryferyjnych i multimedii
- Sprzętu telewizyjnego, wideo i Hi-Fi: kina domowego, NAS, dekodery cyfrowe itp.
- Urządzeń sieciowych
- Konsoli do gier
- Modemów szerokopasmowych (Internet i telewizja) i telefonii IP
- Artykułów gospodarstwa domowego itp.



Eaton 3S zapewnia ochronę przeciwprzepięciową i zasilanie gwarantowane dla komputerów stacjonarnych, sieci bezprzewodowych, konsoli do gier i innego istotnego sprzętu w domu lub firmie.

Pełna ochrona

- Eaton 3S zapewnia zasilanie bateryjne podczas zaniku zasilania i zaawansowaną ochronę przeciwprzepięciową, aby zapobiec uszkodzeniom w wyniku uderzenia pioruna lub przypadkowego przepięcia w sieci.
- Jeśli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż oczekiwano, oprogramowanie Eaton automatycznie wyłączy twój komputer, bez utraty jakiegokolwiek danych (modele 550VA, 700VA i 850VA).
- Eaton 3S integruje również połączenie RJ11/xDSL w celu ochrony urządzeń sieciowych przed zakłóceniami przewodzonymi przez linię danych (modele 700VA, 850VA).

Nowoczesne zastosowanie i łatwa integracja

- Kompaktowa i atrakcyjna konstrukcja z błyszczącym wykończeniem idealnie pasuje do każdego nowoczesnego środowiska mieszkaniowego lub biurowego.
- Eaton 3S 700VA i 850VA oferują dwa porty USB 2A do ładowania dowolnych urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itp.).
- Nowy 3S obsługuje również gniazda francuskie (FR), Schuko (DIN), aby ułatwić podłączenie chronionego sprzętu.
- Modele z gniazdami IEC (550VA i 700VA) dostępne są do użytku profesjonalnego.
- Aby ułatwić instalację, we wszystkich modelach zastosowano system montażu ściennego.

Spokój ducha


- Ochrona przeciwprzepięciowa zgodna z międzynarodową normą IEC 61643-11.
- Wyłącznik automatyczny 10A chroni urządzenie przed przeciążeniem (wszystkie modele).
- Eaton oferuje bezpłatną gwarancję na podłączony sprzęt (dotyczy tylko krajów UE i Norwegii). Niniejsza gwarancja jest wliczona w cenę zakupu wszystkich produktów Eaton 3S i obejmuje nieograniczoną gwarancję obejmującą szkody spowodowane awarią ochrony przeciwprzepięciowej.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 3S UPS

- 1 3 gniazda Schuko lub FR z ochroną przeciwprzepięciową
- 2 3 gniazda Schuko lub FR z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową
- 3 Przycisk On/Off
- 4 Interfejs LED
- 5 Komunikacja USB
- 6 Wymienna bateria
- 7 Przycisk Reset (wyłącznik)
- 8 System do montażu naściennego

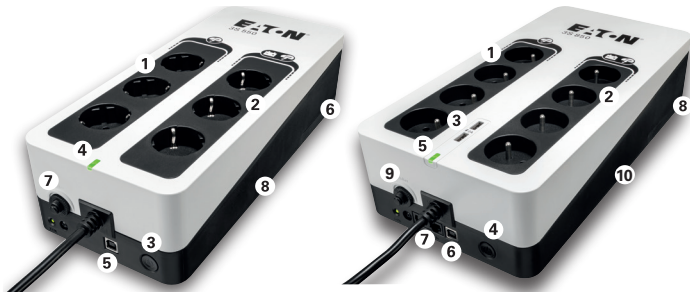

Eaton 3S 550 DIN

Eaton 3S 850 FR

- 1 4 gniazda Schuko lub FR z ochroną przeciwprzepięciową
- 2 4 gniazda Schuko lub FR z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową
- 3 Ładowanie USB
- 4 Przycisk On/Off
- 5 Interfejs LED
- 6 Komunikacja USB
- 7 Linia ochrony telefonu/xDSL
- 8 Wymienna bateria
- 9 Przycisk Reset (wyłącznik)
- 10 System do montażu naściennego

Specyfikacja techniczna

	Eaton 3S 450	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700	Eaton 3S 850
Moc znamionowa (VA/W)	450VA/270W	550VA/330W	700VA/420W	850VA/510W
Połączenie				
Połączenie wyjściowe (modele FR/DIN)	3 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową + 3 gniazda z ochroną przeciiprzepięciową		4 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową + 4 gniazda z ochroną przeciiprzepięciową	
Połączenie wyjściowe (modele IEC)	4 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową + 4 gniazda z ochroną przeciiprzepięciową			
Specyfikacja elektryczna				
Nominalne napięcie wejściowe	220 - 240 V			
Zakres napięcia na wejściu	Do 161-284V (regulowane)			
Napięcie wyjściowe	230V (regulowane do 220V/230V/240V)			
Zakres częstotliwości na wejściu	50/60 Hz (zakres roboczy 46-65 Hz)			
Ochrona na wejściu	Wyłącznik automatyczny 10A z możliwością resetowania			
Bateria				
Rodzaj baterii	Kompaktowa, szczelna bateria kwasowo-ołowiowa (wymienna)			
Test baterii	Tak			
Zimny start (brak zasilania z sieci)	Tak			
Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak			
Wskaźnik wymiany baterii	LED			
Komputer stacjonarny*	6 min	8 min	16 min	20 min
Zaawansowany PC/Sprzęt sieciowy*	3 min	4 min	6 min	9 min
Konsola do gry+TV+Sprzęt sieciowy*	-		3 min	4 min
Cechy				
Komunikacja	-	Port USB (zgodny z HID) do automatycznej integracji z większością popularnych systemów operacyjnych (Windows i Mac OS)		
Ładowanie USB	-	-	2 porty USB (max 2A)	2 porty USB (max 2A)
Ochrona telefonu/linii xDSL	-	-	Tak	Tak
Warunki pracy, Normy i Dopuszczenia				
Temperatura pracy	0 do 40°C			
Wysokość operacyjna	0 do 3000m			
Standardy	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11			T3
Zgodność	CE / EAC / Ukr / Cm / CB report			
Wymiary szer. x wys. x gł. / Masa				
UPS Wymiary (mm)	325x86x140	325x86x140	335x86x170	335x86x170
UPS Waga (kg)	2.9	3.2	4	4.3
Wsparcie techniczne i serwis				
Gwarancja	2 lata; opcjonalnie: Gwarancja +1; Gwarancja +3; Przedłużona (Sprawdź dostępność w swoim kraju)			

*Czasy podtrzymania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyposażenia, konfiguracji, wieku baterii, temperatury itp.

Numery katalogowe	450	550	700	850
Modele FR	3S450F	3S550F	3S700F	3S850F
Modele DIN	3S450D	3S550D	3S700D	3S850D
Modele IEC		3S550I	3S700I	

