

Przewody przyłączeniowe

Connection cables



SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU
CHAPTER'S TABLE OF CONTENTS

STRONA
PAGE

Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską
Connecting cable with flat plug



160

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą
Connecting cable with straight plug



161

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44
Connecting cable with IP44 straight plug



163

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 niebieski
Connecting blue cable with IP44 straight plug



163

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44
Connecting cable with IP44 straight plug



164

Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową IP44
Connecting cable with angled Uni-schuko plug



166

Przewód przyłączeniowy w oplocie bawełnianym
Connection cable cotton



168

Przyłączacz z wtyczką płaską z łącznikiem
Connection cable with straight plug



169

Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską

Connecting cable with flat plug



1. PP-11



2. PP-11



GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **płaska/flat, 2p**
 przewód / wire: **OMY p**
 przekrój / cross-section: **2x0,5 mm² lub 2x0,75 mm²**




Opis ikon s.6
 Description
 of the icons s.6

Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
1	W-97135	5902273401421	biały / white	1,5	2,5	2x0,5	PP-11/1,5M/2X0,5/OMY p	Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską Connection cable with flat plug
1	W-97137	5902273401445	biały / white	2	2,5	2x0,5	PP-11/2M/2X0,5/OMY p	
1	W-97139	5902273401469	biały / white	3	2,5	2x0,5	PP-11/3M/2X0,5/OMY p	
1	W-97141	5902273401483	biały / white	5	2,5	2x0,5	PP-11/5M/2X0,5/OMY p	
1	W-97819	5902273405160	biały / white	1	2,5	2x0,75	PP-11/1,0M/2X0,75/OMY P	
1	W-97143	5902273401506	biały / white	1,5	2,5	2x0,75	PP-11/1,5M/2X0,75/OMY p	Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską Connection cable with flat plug
1	W-97145	5902273401520	biały / white	2	2,5	2x0,75	PP-11/2M/2X0,75/OMY p	
1	W-97147	5902273401544	biały / white	3	2,5	2x0,75	PP-11/3M/2X0,75/OMY p	
1	W-97149	5902273401568	biały / white	5	2,5	2x0,75	PP-11/5M/2X0,75/OMY p	
2	W-97136	5902273401438	czarny / black	1,5	2,5	2x0,5	PP-11/1,5M/2X0,5/OMY p	
2	W-97138	5902273401452	czarny / black	2	2,5	2x0,5	PP-11/2M/2X0,5/OMY p	Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską Connection cable with flat plug
2	W-97140	5902273401476	czarny / black	3	2,5	2x0,5	PP-11/3M/2X0,5/OMY p	
2	W-97142	5902273401490	czarny / black	5	2,5	2x0,5	PP-11/5M/2X0,5/OMY p	
2	W-98464	5902273408673	czarny / black	1	2,5	2x0,75	PP-11/1,0M/2X0,75/OMY P	
2	W-97144	5902273401513	czarny / black	1,5	2,5	2x0,75	PP-11/1,5M/2X0,75/OMY p	
2	W-97146	5902273401537	czarny / black	2	2,5	2x0,75	PP-11/2M/2X0,75/OMY p	Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską Connection cable with flat plug
2	W-97148	5902273401551	czarny / black	3	2,5	2x0,75	PP-11/3M/2X0,75/OMY p	
2	W-97150	5902273401575	czarny / black	5	2,5	2x0,75	PP-11/5M/2X0,75/OMY p	



Aktualna oferta
 - zeskanuj kod

Current offer
 - scan the code

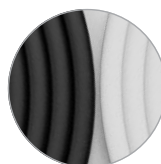

Specyfikacja przewodów / Cables specification
PATRZ STRONA 170 / SEE PAGE 170

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą

Connecting cable with straight plug



3. PP-21



4. PP-21



GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **prosta, 2p**
 przewód / wire: **H05BQ-F, H07BQ-F, H05RR-F**
 przekrój / cross-section: **2x1 mm² lub 2x1,5 mm²**




Opis ikon s.6
 Description
 of the icons s.6

Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
3	W-98573	5902273408598	czarny / black	1,5	10	2x1	PP-21/1,5M/2X1/H05BQ-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą Connecting cable with straight plug
3	W-98574	5902273408611	czarny / black	2	10	2x1	PP-21/2M/2X1/H05BQ-F	
3	W-98575	5902273408659	czarny / black	3	10	2x1	PP-21/3M/2X1/H05BQ-F	
3	W-98547	5902273408147	czarny / black	3,8	10	2x1	PP-21/3,8M/2X1/H05BQ-F	
3	W-98576	5902273407614	czarny / black	4	10	2x1	PP-21/4M/2X1/H05BQ-F	
3	W-98548	5902273408628	czarny / black	3,8	16	2x1,5	PP-21/3,8M/2X1,5/H07BQ-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą Connecting cable with straight plug
3	W-97895	5902273405337	czarny / black	1,5	10	2x1	PP-21/1,5M/2X1/H05RR-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą Connecting cable with straight plug
3	W-97187	5902273401940	czarny / black	2	10	2x1	PP-21/2M/2X1/H05RR-F	
3	W-97188	5902273401957	czarny / black	3	10	2x1	PP-21/3M/2X1/H05RR-F	
3	W-97189	5902273401964	czarny / black	4	10	2x1	PP-21/4M/2X1/H05RR-F	
3	W-97190	5902273401971	czarny / black	4,5	10	2x1	PP-21/4,5M/2X1/H05RR-F	
3	W-97191	5902273401988	czarny / black	5	10	2x1	PP-21/5M/2X1/H05RR-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą Connecting cable with straight plug
3	W-97192	5902273401995	czarny / black	2	16	2x1,5	PP-21/2M/2X1,5/H05RR-F	
3	W-97193	5902273402008	czarny / black	3	16	2x1,5	PP-21/3M/2X1,5/H05RR-F	
3	W-97194	5902273402015	czarny / black	4	16	2x1,5	PP-21/4M/2X1,5/H05RR-F	
3	W-97195	5902273402022	czarny / black	4,5	16	2x1,5	PP-21/4,5M/2X1,5/H05RR-F	
3	W-97196	5902273402039	czarny / black	5	16	2x1,5	PP-21/5M/2X1,5/H05RR-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą Connecting cable with straight plug
4	W-98335	5902273406495	biały / white	1,5	10	2x1	PP-21/1,5M/2X1/H05VV-F	
4	W-98339	5902273406532	biały / white	3	10	2x1	PP-21/3M/2X1/H05VV-F	
4	W-98341	5902273406556	biały / white	4	10	2x1	PP-21/4M/2X1/H05VV-F	
4	W-98343	5902273406570	biały / white	5	10	2x1	PP-21/5M/2X1/H05VV-F	



Aktualna oferta
 - zeskanuj kod

Current offer
 - scan the code

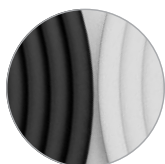

Specyfikacja przewodów / Cables specification
PATRZ STRONA 170 / SEE PAGE 170

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą

Connecting cable with straight plug

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **prosta, 2p**

przewód / wire: **H05VV-F, H07BQ-F, H07RN-F**

przekrój / cross-section: **2x1 mm² lub 2x1,5 mm²**



Opis ikon s.6 / Description of the icons s.6



Aktualna oferta
- zeskanuj kod

Current offer
- scan the code

1. PP-21



Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
1	W-98336	5902273406501	czarny / black	1,5	10	2x1	PP-21/1,5M/2X1/H05VV-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą Connecting cable with straight plug
1	W-98340	5902273406549	czarny / black	3	10	2x1	PP-21/3M/2X1/H05VV-F	
1	W-98342	5902273406563	czarny / black	4	10	2x1	PP-21/4M/2X1/H05VV-F	
1	W-98344	5902273406587	czarny / black	5	10	2x1	PP-21/5M/2X1/H05VV-F	
1	W-98577	5902273408581	czarny / black	1,5	16	2x1,5	PP-21/1,5M/2X1,5/H07BQ-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą Connecting cable with straight plug
1	W-98578	5902273408604	czarny / black	2	16	2x1,5	PP-21/2M/2X1,5/H07BQ-F	
1	W-98579	5902273408642	czarny / black	3	16	2x1,5	PP-21/3M/2X1,5/H07BQ-F	
1	W-98580	5902273408666	czarny / black	4	16	2x1,5	PP-21/4M/2X1,5/H07BQ-F	
1	W-97255	5902273402428	czarny / black	2	10	2x1	PP-21/2M/2X1/H07RN-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą Connecting cable with straight plug
1	W-97256	5902273402435	czarny / black	3	10	2x1	PP-21/3M/2X1/H07RN-F	
1	W-97257	5902273402442	czarny / black	4	10	2x1	PP-21/4M/2X1/H07RN-F	
1	W-97258	5902273402459	czarny / black	4,5	10	2x1	PP-21/4,5M/2X1/H07RN-F	
1	W-97259	5902273402466	czarny / black	5	10	2x1	PP-21/5M/2X1/H07RN-F	



Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44

Connecting cable with IP44 straight plug

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **prosta, 2p**

przewód / wire: **H07RN-F**

przekrój / cross-section: **2x1 mm² lub 2x1,5 mm²**



Opis ikon s.6 / Description of the icons s.6



Aktualna oferta
- zeskanuj kod

Current offer
- scan the code



2. PP-40H/2



Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
2	W-97236	5902273402305	czarny / black	3	10	2x1	PP-40H/3M/2X1,0/H07RN-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
2	W-97235	5902273402299	czarny / black	4,5	10	2x1	PP-40H/4,5M/2X1,0/H07RN-F	
2	W-97253	5902273402411	czarny / black	1,5	16	2x1,5	PP-40H/1,5M/2X1,5/H07RN-F	
2	W-97197	5902273402046	czarny / black	2	16	2x1,5	PP-40H/2M/2X1,5/H07RN-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
2	W-97198	5902273402053	czarny / black	3	16	2x1,5	PP-40H/3M/2X1,5/H07RN-F	
2	W-97199	5902273402060	czarny / black	4	16	2x1,5	PP-40H/4M/2X1,5/H07RN-F	
2	W-97200	5902273402077	czarny / black	4,5	16	2x1,5	PP-40H/4,5M/2X1,5/H07RN-F	
2	W-97201	5902273402084	czarny / black	5	16	2x1,5	PP-40H/5M/2X1,5/H07RN-F	

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 niebieski


Connecting blue cable with IP44 straight plug

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **prosta, 2p+Z**

przewód / wire: **H07BQ-F**

przekrój / cross-section: **3x1,5 mm² lub 3x2,5 mm²**

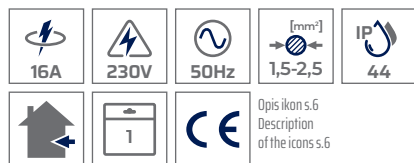

Opis ikon s.6
Description of the icons s.6



Aktualna oferta
- zeskanuj kod

Current offer
- scan the code



3. PP-40H/3 niebieski




Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
3	W-98452	5902273408482	niebieski / blue	3	16	3x1,5	PP-40H/3M/3X1,5/H07BQ-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
3	W-98453	5902273407621	niebieski / blue	4	16	3x1,5	PP-40H/4M/3X1,5/H07BQ-F	
3	W-98454	5902273407638	niebieski / blue	3	16	3x2,5	PP-40H/3M/3X2,5/H07BQ-F	
3	W-98455	5902273407645	niebieski / blue	4	16	3x2,5	PP-40H/4M/3X2,5/H07BQ-F	

Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44

Connecting cable with IP44 straight plug



 1. PP-40H/3



2. PP-40H/3

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **prosta, 2p+Z**
 przewód / wire: **H05RR-F, H05VV-F, H05RR-F, H07RN-F**
 przekrój / cross-section: **3x1 mm², 3x1,5 mm² lub 3x2,5 mm²**



Opis ikon s.6 / Description of the icons s.6

Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
1	W-97546	5902273405078	czarny / black	1,5	10	3x1	PP-40H/1,5M/3X1,0/H05RR-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-97265	5902273402527	czarny / black	2	10	3x1	PP-40H/2M/3X1/H05RR-F	
1	W-97266	5902273402534	czarny / black	3	10	3x1	PP-40H/3M/3X1/H05RR-F	
1	W-97267	5902273402541	czarny / black	4	10	3x1	PP-40H/4M/3X1/H05RR-F	
1	W-97273	5902273402602	czarny / black	4,5	10	3x1	PP-40H/4,5M/3X1,5/H05RR-F	
1	W-97269	5902273402565	czarny / black	5	10	3x1	PP-40H/5M/3X1/H05RR-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-97498	5902273403470	czarny / black	1,5	16	3x1,5	PP-40H/1,5M/3X1,5/H05RR-F	
1	W-97270	5902273402572	czarny / black	2	16	3x1,5	PP-40H/2M/3X1,5/H05RR-F	
1	W-97271	5902273402589	czarny / black	3	16	3x1,5	PP-40H/3M/3X1,5/H05RR-F	
1	W-97272	5902273402596	czarny / black	4	16	3x1,5	PP-40H/4M/3X1,5/H05RR-F	
1	W-97268	5902273402558	czarny / black	4,5	16	3x1,5	PP-40H/4,5M/3X1/H05RR-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-97274	5902273402619	czarny / black	5	16	3x1,5	PP-40H/5M/3X1,5/H05RR-F	
1	W-97536	5902273403586	czarny / black	10	16	3x1,5	PP-40H/10M/3X1,5/H05RR-F	
1	W-97896	5902273405627	czarny / black	1,5	16	3x2,5	PP-40H/1,5M/3X2,5/H05RR-F	
1	W-97275	5902273402626	czarny / black	2	16	3x2,5	PP-40H/2M/3X2,5/H05RR-F	
1	W-97276	5902273402633	czarny / black	3	16	3x2,5	PP-40H/3M/3X2,5/H05RR-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-97277	5902273402640	czarny / black	4	16	3x2,5	PP-40H/4M/3X2,5/H05RR-F	
1	W-97278	5902273402657	czarny / black	4,5	16	3x2,5	PP-40H/4,5M/3X2,5/H05RR-F	
1	W-97279	5902273402664	czarny / black	5	16	3x2,5	PP-40H/5M/3X2,5/H05RR-F	
1	W-97537	5902273403593	czarny / black	10	16	3x2,5	PP-40H/10M/3X2,5/H05RR-F	



Aktualna oferta
- zeskanuj kod

Current offer
- scan the code



Specyfikacja przewodów / Cables specification
PATRZ STRONA 170 / SEE PAGE 170

Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
1	W-98370	5902273406808	czarny / black	1,5	16	3x1	PP-40H/1,5M/3X1,0/H05VV-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-98372	5902273406822	czarny / black	2	16	3x1	PP-40H/2M/3X1,0/H05VV-F	
1	W-98374	5902273406846	czarny / black	3	16	3x1	PP-40H/3M/3X1,0/H05VV-F	
1	W-98376	5902273406860	czarny / black	4	16	3x1	PP-40H/4M/3X1,0/H05VV-F	
1	W-98378	5902273406884	czarny / black	5	16	3x1	PP-40H/5M/3X1,0/H05VV-F	
1	W-98380	5902273406907	czarny / black	1,5	16	3x1,5	PP-40H/1,5M/3X1,5/H05VV-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-98382	5902273406921	czarny / black	2	16	3x1,5	PP-40H/2M/3X1,5/H05VV-F	
1	W-98384	5902273406945	czarny / black	3	16	3x1,5	PP-40H/3M/3X1,5/H05VV-F	
1	W-98386	5902273406969	czarny / black	4	16	3x1,5	PP-40H/4M/3X1,5/H05VV-F	
1	W-98388	5902273406983	czarny / black	5	16	3x1,5	PP-40H/5M/3X1,5/H05VV-F	
1	W-98390	5902273407102	czarny / black	1,5	16	3x2,5	PP-40H/1,5M/3X2,5/H05VV-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-98392	5902273407126	czarny / black	2	16	3x2,5	PP-40H/2M/3X2,5/H05VV-F	
1	W-98393	5902273407140	czarny / black	3	16	3x2,5	PP-40H/3M/3X2,5/H05VV-F	
1	W-98395	5902273407164	czarny / black	4	16	3x2,5	PP-40H/4M/3X2,5/H05VV-F	
1	W-98397	5902273407188	czarny / black	5	16	3x2,5	PP-40H/5M/3X2,5/H05VV-F	
1	W-97207	5902273402145	czarny / black	2	10	3x1	PP-40H/2M/3X1/H07RN-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-97208	5902273402152	czarny / black	3	10	3x1	PP-40H/3M/3X1/H07RN-F	
1	W-97209	5902273402169	czarny / black	4	10	3x1	PP-40H/4M/3X1/H07RN-F	
1	W-97210	5902273402176	czarny / black	4,5	10	3x1	PP-40H/4,5M/3X1/H07RN-F	
1	W-97211	5902273402183	czarny / black	5	10	3x1	PP-40H/5M/3X1/H07RN-F	
1	W-97212	5902273402190	czarny / black	2	16	3x1,5	PP-40H/2M/3X1,5/H07RN-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-97213	5902273402206	czarny / black	3	16	3x1,5	PP-40H/3M/3X1,5/H07RN-F	
1	W-97214	5902273402213	czarny / black	4	16	3x1,5	PP-40H/4M/3X1,5/H07RN-F	
1	W-97215	5902273402220	czarny / black	4,5	16	3x1,5	PP-40H/4,5M/3X1,5/H07RN-F	
1	W-97216	5902273402237	czarny / black	5	16	3x1,5	PP-40H/5M/3X1,5/H07RN-F	
1	W-97217	5902273402244	czarny / black	2	16	3x2,5	PP-40H/2M/3X2,5/H07RN-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
1	W-97218	5902273402251	czarny / black	3	16	3x2,5	PP-40H/3M/3X2,5/H07RN-F	
1	W-97219	5902273402268	czarny / black	4	16	3x2,5	PP-40H/4M/3X2,5/H07RN-F	
1	W-97220	5902273402275	czarny / black	4,5	16	3x2,5	PP-40H/4,5M/3x2,5/H07RN-F	
1	W-97221	5902273402282	czarny / black	5	16	3x2,5	PP-40H/5M/3X2,5/H07RN-F	
2	W-98369	5902273406792	biały / white	1,5	10	3x1	PP-40H/1,5M/3X1,0/H05VV-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
2	W-98371	5902273406815	biały / white	2	10	3x1	PP-40H/2M/3X1,0/H05VV-F	
2	W-98373	5902273406839	biały / white	3	10	3x1	PP-40H/3M/3X1,0/H05VV-F	
2	W-98375	5902273406853	biały / white	4	10	3x1	PP-40H/4M/3X1,0/H05VV-F	
2	W-98377	5902273406877	biały / white	5	10	3x1	PP-40H/5M/3X1,0/H05VV-F	
2	W-98379	5902273406891	biały / white	1,5	16	3x1,5	PP-40H/1,5M/3X1,5/H05VV-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
2	W-98381	5902273406914	biały / white	2	16	3x1,5	PP-40H/2M/3X1,5/H05VV-F	
2	W-98383	5902273406938	biały / white	3	16	3x1,5	PP-40H/3M/3X1,5/H05VV-F	
2	W-98385	5902273406952	biały / white	4	16	3x1,5	PP-40H/4M/3X1,5/H05VV-F	
2	W-98387	5902273406976	biały / white	5	16	3x1,5	PP-40H/5M/3X1,5/H05VV-F	
2	W-98389	5902273407096	biały / white	1,5	16	3x2,5	PP-40H/1,5M/3X2,5/H05VV-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 Connection cable with straight IP44 plug
2	W-98391	5902273407119	biały / white	2	16	3x2,5	PP-40H/2M/3X2,5/H05VV-F	
2	W-98616	5902273408765	biały / white	3	16	3x2,5	PP-40H/3M/3X2,5/H05VV-F	
2	W-98394	5902273407157	biały / white	4	16	3x2,5	PP-40H/4M/3X2,5/H05VV-F	
2	W-98396	5902273407171	biały / white	5	16	3x2,5	PP-40H/5M/3X2,5/H05VV-F	

Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową IP44

 
Connecting cable with angled Uni-schuko plug



1. PP-50




2. PP-50



GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **prosta, 2p+Z**
 przewód / wire: **H05RR-F, H05VV-F, H05RR-F, H07RN-F**
 przekrój / cross-section: **3x0,75 mm², 3x1 mm² lub 3x1,5 mm²**

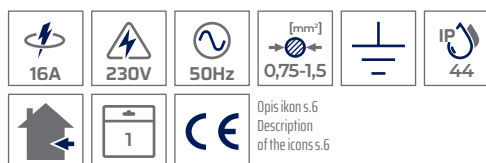

Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
1	W-97151	5902273401582	biały / white	1	6	3x0,75	PP-50/1M/3X0,75/OMY ŻO	Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową Uni-schuko Connecting cable with angled Uni-schuko plug
1	W-97153	5902273401605	biały / white	1,5	6	3x0,75	PP-50/1,5M/3X0,75/OMY ŻO	
1	W-97155	5902273401629	biały / white	2	6	3x0,75	PP-50/2M/3X0,75/OMY ŻO	
1	W-97157	5902273401643	biały / white	3	6	3x0,75	PP-50/3M/3X0,75/OMY ŻO	
1	W-97159	5902273401667	biały / white	4	6	3x0,75	PP-50/4M/3X0,75/OMY ŻO	
1	W-97161	5902273401681	biały / white	5	6	3x0,75	PP-50/5M/3X0,75/OMY ŻO	
1	W-97163	5902273401704	biały / white	1	10	3x1	PP-50/1M/3X1/OMY ŻO	Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową Uni-schuko Connecting cable with angled Uni-schuko plug
1	W-97165	5902273401728	biały / white	1,5	10	3x1	PP-50/1,5M/3X1/OMY ŻO	
1	W-97167	5902273401742	biały / white	2	10	3x1	PP-50/2M/3X1/OMY ŻO	
1	W-97169	5902273401766	biały / white	3	10	3x1	PP-50/3M/3X1/OMY ŻO	
1	W-97171	5902273401780	biały / white	4	10	3x1	PP-50/4M/3X1/OMY ŻO	
1	W-97173	5902273401803	biały / white	5	10	3x1	PP-50/5M/3X1/OMY ŻO	
1	W-97754	5902273405122	biały / white	10	10	3x1	PP-50/10M/3X1/OMY ŻO	Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową Uni-schuko Connecting cable with angled Uni-schuko plug
1	W-97175	5902273401827	biały / white	1	16	3x1,5	PP-50/1M/3X1,5/OMY ŻO	
1	W-97177	5902273401841	biały / white	1,5	16	3x1,5	PP-50/1,5M/3X1,5/OMY ŻO	
1	W-97898	5902273410010	biały / white	1,8	16	3x1,5	PP-50/1,8M/3X1,5/OMY ŻO	
1	W-97179	5902273401865	biały / white	2	16	3x1,5	PP-50/2M/3X1,5/OMY ŻO	
1	W-97181	5902273401889	biały / white	3	16	3x1,5	PP-50/3M/3X1,5/OMY ŻO	
1	W-97183	5902273401902	biały / white	4	16	3x1,5	PP-50/4M/3X1,5/OMY ŻO	
1	W-97185	5902273401926	biały / white	5	16	3x1,5	PP-50/5M/3X1,5/OMY ŻO	
1	W-98426	5902273407577	biały / white	10	16	3x1,5	PP-50/10M/3X1,5/OMY ŻO	



Aktualna oferta
- zeskanuj kod

Current offer
- scan the code



Specyfikacja przewodów / Cables specification
PATRZ STRONA 170 / SEE PAGE 170

Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
2	W-97152	5902273401599	czarny / black	1	6	3x0,75	PP-50/1M/3X0,75/OMY ŻO	Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową Uni-schuko Connecting cable with angled Uni-schuko plug
2	W-97154	5902273401612	czarny / black	1,5	6	3x0,75	PP-50/1,5M/3X0,75/OMY ŻO	
2	W-97156	5902273401636	czarny / black	2	6	3x0,75	PP-50/2M/3X0,75/OMY ŻO	
2	W-97158	5902273401650	czarny / black	3	6	3x0,75	PP-50/3M/3X0,75/OMY ŻO	
2	W-97160	5902273401674	czarny / black	4	6	3x0,75	PP-50/4M/3X0,75/OMY ŻO	
2	W-97162	5902273401698	czarny / black	5	6	3x0,75	PP-50/5M/3X0,75/OMY ŻO	
2	W-97164	5902273401711	czarny / black	1	10	3x1	PP-50/1M/3X1/OMY ŻO	Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową Uni-schuko Connecting cable with angled Uni-schuko plug
2	W-97166	5902273401735	czarny / black	1,5	10	3x1	PP-50/1,5M/3X1/OMY ŻO	
2	W-97168	5902273401759	czarny / black	2	10	3x1	PP-50/2M/3X1/OMY ŻO	
2	W-97170	5902273401773	czarny / black	3	10	3x1	PP-50/3M/3X1/OMY ŻO	
2	W-97172	5902273401797	czarny / black	4	10	3x1	PP-50/4M/3X1/OMY ŻO	
2	W-97174	5902273401810	czarny / black	5	10	3x1	PP-50/5M/3X1/OMY ŻO	
2	W-98438	5902273407584	czarny / black	10	10	3x1	PP-50/10M/3X1/OMY ŻO	Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową Uni-schuko Connecting cable with angled Uni-schuko plug
2	W-97176	5902273401834	czarny / black	1	16	3x1,5	PP-50/1M/3X1,5/OMY ŻO	
2	W-97178	5902273401858	czarny / black	1,5	16	3x1,5	PP-50/1,5M/3X1,5/OMY ŻO	
2	W-98206	5902273406488	czarny / black	1,8	16	3x1,5	PP-50/1,8M/3X1,5/OMY ŻO	
2	W-97180	5902273401872	czarny / black	2	16	3x1,5	PP-50/2M/3X1,5/OMY ŻO	
2	W-97182	5902273401896	czarny / black	3	16	3x1,5	PP-50/3M/3X1,5/OMY ŻO	
2	W-97184	5902273401919	czarny / black	4	16	3x1,5	PP-50/4M/3X1,5/OMY ŻO	
2	W-97186	5902273401933	czarny / black	5	16	3x1,5	PP-50/5M/3X1,5/OMY ŻO	
2	W-98437	5902273407591	czarny / black	10	16	3x1,5	PP-50/10M/3X1,5/OMY ŻO	
1	W-97524	5902273403562	biały / white	1,5	16	3x1,5	PP-50/1,5M/3X1,5/H05VV-F	Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową Uni-schuko Connecting cable with angled Uni-schuko plug
1	W-98009	5902273405658	biały / white	5	16	3x1,5	PP-50/5M/3X1,5/H05VV-F	



Przewód przyłączeniowy w oplocie bawełnianym


Connection cable cotton

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **prosta, 2p+Z**

przewód / wire: **BAWEŁNA**

przekrój / cross-section: **3x0,75 mm²**

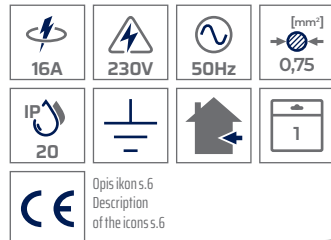


Opis ikon s.6
Description
of the icons s.6



Aktualna oferta
- zeskanuj kod

Current offer
- scan the code

 
1. PP-S-15



2. PPJ



 3. PPN



Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
1	T-07280	5902273415855	bawełna / cotton	1,5	6	3x0,75	PP-S-15/1,5M/3X0,75/BAWEŁNA	Przewód przyłączeniowy w oplocie bawełnianym Connection cable cotton
1	T-07279	5902273415862	bawełna / cotton	2	6	3x0,75	PP-S-15/2M/3X0,75/BAWEŁNA	
2	T-10873	5907570006423	bawełna / cotton	2	6	3x0,75	PPJ/2,0	Przyłączacz jednostronny 2m Unilateral Connection cable
3	T-07278	5902273415879	bawełna / cotton	1,9	6	3x0,75	PPN-1,9/3X0,75/OPLÓT	Przyłącze z nasadką NZU-1(PPN) Connection cable with cap NZU-1(PPN)
3	T-10872	5907570006416	bawełna / cotton	2	6	3x0,75	PPN/2,0	



Przyłączacz z wtyczką płaską z łącznikiem

Connection cable with straight plug



4. PWK-11



5. PWN-2




6. PWS-11



GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **prosta, 2p+Z**
 przewód / wire: **OMY p**
 przekrój / cross-section: **2x0,5 mm²**
 lub **2x0,75 mm²**

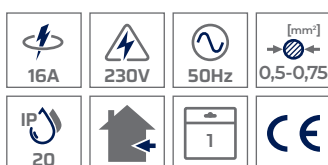

Opis ikon s.6 / Description of the icons s.6



Aktualna oferta
- zeskanuj kod


Current offer
- scan the code

Lp. no.	Indeks Index	EAN	Kolor Color	Długość [m] Cable length	Prąd [A] Current	Przekrój Cross section mm ²	Model	Opis Description
4	W-99706	5902273415749	biały / white	1,5	6	2X0,75	PWK-11/2X0,75/1,5	Przyłączacz z wtyczką płaską z łącznikiem przelotowym Connection cable with straight plug with switch
4	W-99720	5902273415817	biały / white	2	6	2X0,75	PWK-11/2X0,75/2,0	
5	W-99707	5902273415732	czarny / black	1,5	6	2X0,75	PWK-11/2X0,75/1,5	Przyłączacz z wtyczką płaską z łącznikiem przelotowym Connection cable with straight plug with switch
5	W-99721	5902273415824	czarny / black	2	6	2X0,75	PWK-11/2X0,75/2,0	
6	W-99708	5902273415725	złoty / gold	1,5	6	2X0,75	PWK-11/2X0,75/1,5	Przyłączacz z wtyczką płaską z łącznikiem przelotowym Connection cable with straight plug with switch
6	W-99722	5902273415831	złoty / gold	2	6	2X0,75	PWK-11/2X0,75/2,0	
7	W-10148	5906197308477	czarny / black	1,9	3	2X0,5	PWN-2/2X0,5/1,9	Przyłączacz z wtyczką płaską z wyłączni- kiem nożnym do lamp, dwutorowy Connection cable with straight plug and foot switch, two-track
7	W-10150	5906197308491	czarny / black	3	6	2X0,75	PWN-2/2X0,75/3,0	
7	W-10144	5906197308460	biały / white	1,9	3	2X0,5	PWN-2/2X0,5/1,9	
7	W-10145	5906197308484	biały / white	3	6	2X0,75	PWN-2/2X0,75/3,0	
8	W-10279	5906197308323	biały / white	1,9	3	2X0,5	PWS-11/2X0,5/1,9	Przyłączacz z wtyczką płaską z łącznikiem przelotowym Connection cable with straight plug with switch
9	W-10280	5906197308330	czarny / black	1,9	3	2X0,5	PWS-11/2X0,5/1,9	
8	W-10143	5906197308422	biały / white	3	6	2X0,75	PWS-11/2X0,75/3,0	
9	W-10147	5906197308439	czarny / black	3	6	2X0,75	PWS-11/2X0,75/3,0	
8	W-97772	5902273406006	biały / white	1,5	6	2X0,75	PWS-11/2X0,75/5,0	
9	W-98465	5902273406013	czarny / black	1,5	6	2X0,75	PWS-11/2X0,75/5,0	

Specyfikacje przewodów


Cable specification

Używamy różnego rodzaju przewodów do naszych produktów.
We use various types of cables for our products.

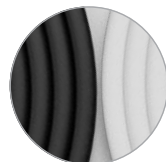


Przewód OMY p / OMY p wire

Przewód przeznaczony do zasilania małej mocy odbiorników ruchomych i przenośnych.
The cable is designed to supply low-power mobile and portable receivers.

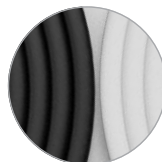


Przewód OMY ŻO / OMY ŻO wire

Przewód z żyłą ochronną przeznaczony do zasilania małej mocy odbiorników ruchomych i przenośnych.
Cable with a protective conductor intended for low-power supply of mobile and portable receivers.

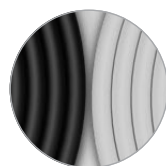

Przewód H05VV-F / H05VV-F wire

Przewód polwinitowy w kolorze czarnym o zwiększonej odporności na ścieranie i rozciąganie.
Black colored PVC wire with increased resistance to abrasion and stretching.

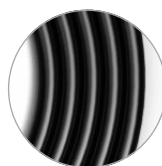

Przewód H05BQ-F / H05BQ-F wire

Przewód w kolorze czarnym z izolacją z gumy ciepłoodpornej i w powłoce poliuretanowej.
Black wire with heat-resistant rubber insulation and polyurethane sheath.



Przewód H05RR-F / H05RR-F wire

Guma z polaryzacją w kolorze czarnym posiada międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa HAR.
The black polarized rubber has the international safety certificate HAR.




Przewód w oplocie bawełnianym / Cotton wire

Kabel w oplocie bawełnianym ze zwiększoną odpornością na rozciąganie. Materiał odporny na działanie wysokiej temperatury.
Cotton cable with increased tensile strength. Heat-resistant material.



Przewód H07RN-F / H07RN-F wire

Przewód z polaryzacją w kolorze czarnym charakteryzuje się olejoodpornością, odpornością na pracę w wysokich temperaturach, a także budową o podwyższonej wytrzymałości na przetarcia i rozerwania. Przewody te posiadają międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa HAR.
The black polarized cable is oil-resistant, resistant to high-temperature operation, as well as a structure with increased resistance to abrasion and tearing. These cables have the international HAR safety certificate.

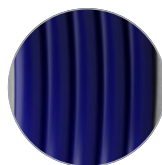

Przewód H07BQ-F / H07BQ-F wire

Przewód z polaryzacją w kolorze niebieskim charakteryzuje się olejoodpornością, odpornością na pracę w wysokich temperaturach, a także budową o podwyższonej wytrzymałości na przetarcia i rozerwania. Przewody te posiadają międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa HAR.
The blue polarized cable is oil-resistant, resistant to high temperatures, and has a construction with increased resistance to abrasion and tearing. These cables have the international HAR safety certificate.



Olejoodporny
Oil-resistant



Mrozoodporny
Frostproof



Odporny na zgniatanie
Resistant to crushing



Olejoodporny
Oil-resistant



Mrozoodporny
Frostproof



Odporny na zgniatanie
Resistant to crushing



Odporny na wysokie temperatury
Fireproof