

CH10 aR 20A / 600V



Specyfikacja

ETI Kod	002625011
Opis	CH10 aR 20A / 600V
Waga	.026
Poziom	SYSTEM C
Wymiary	10x38
Napięcie znamionowe DC (V)	700
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	CH
Wielkość	CH10
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	600
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	200
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (V)	50

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




[Katalog danych technicznych](#)




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	20A
Rozmiar	10x38 mm
Napięcie znamionowe	AC 600 V
Z wybijakiem	


Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)

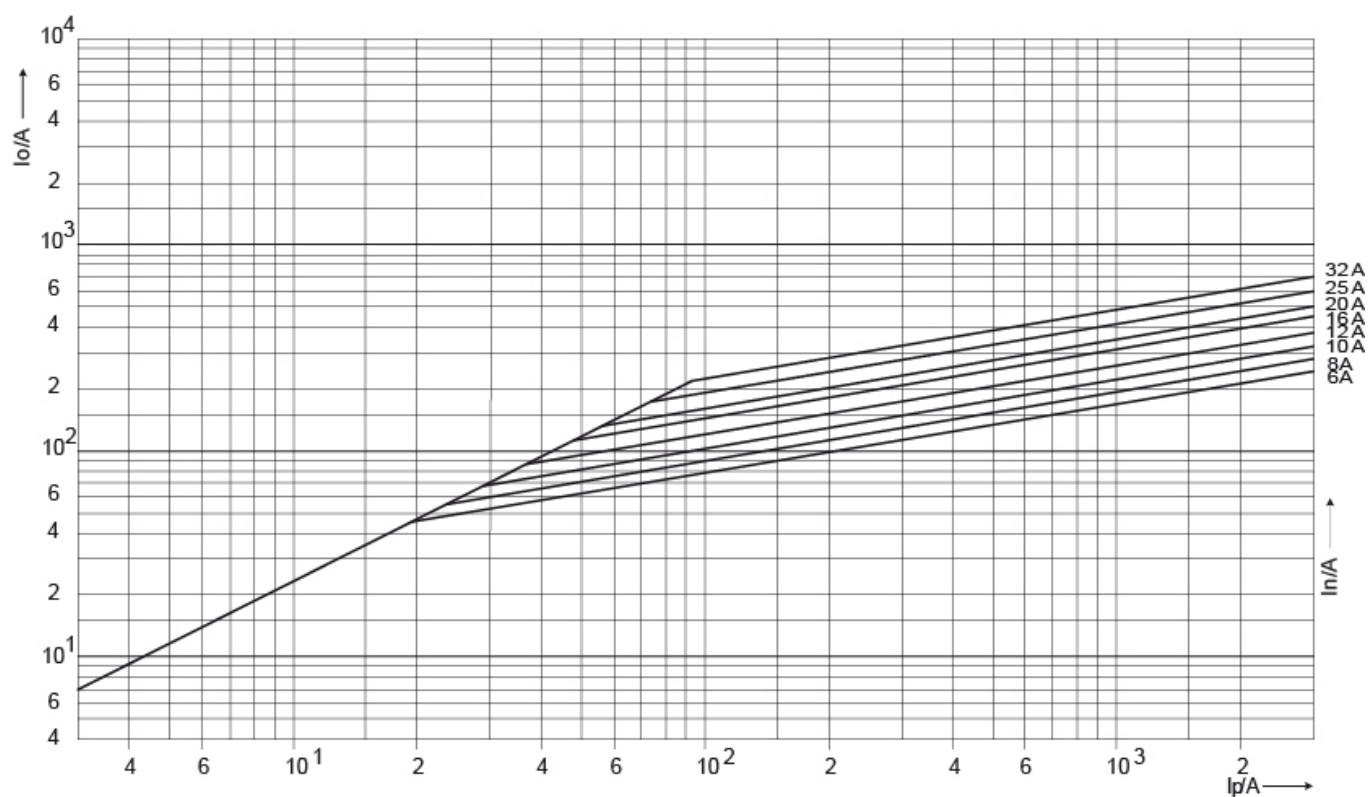

Charakterystyki czasowo-prądowe

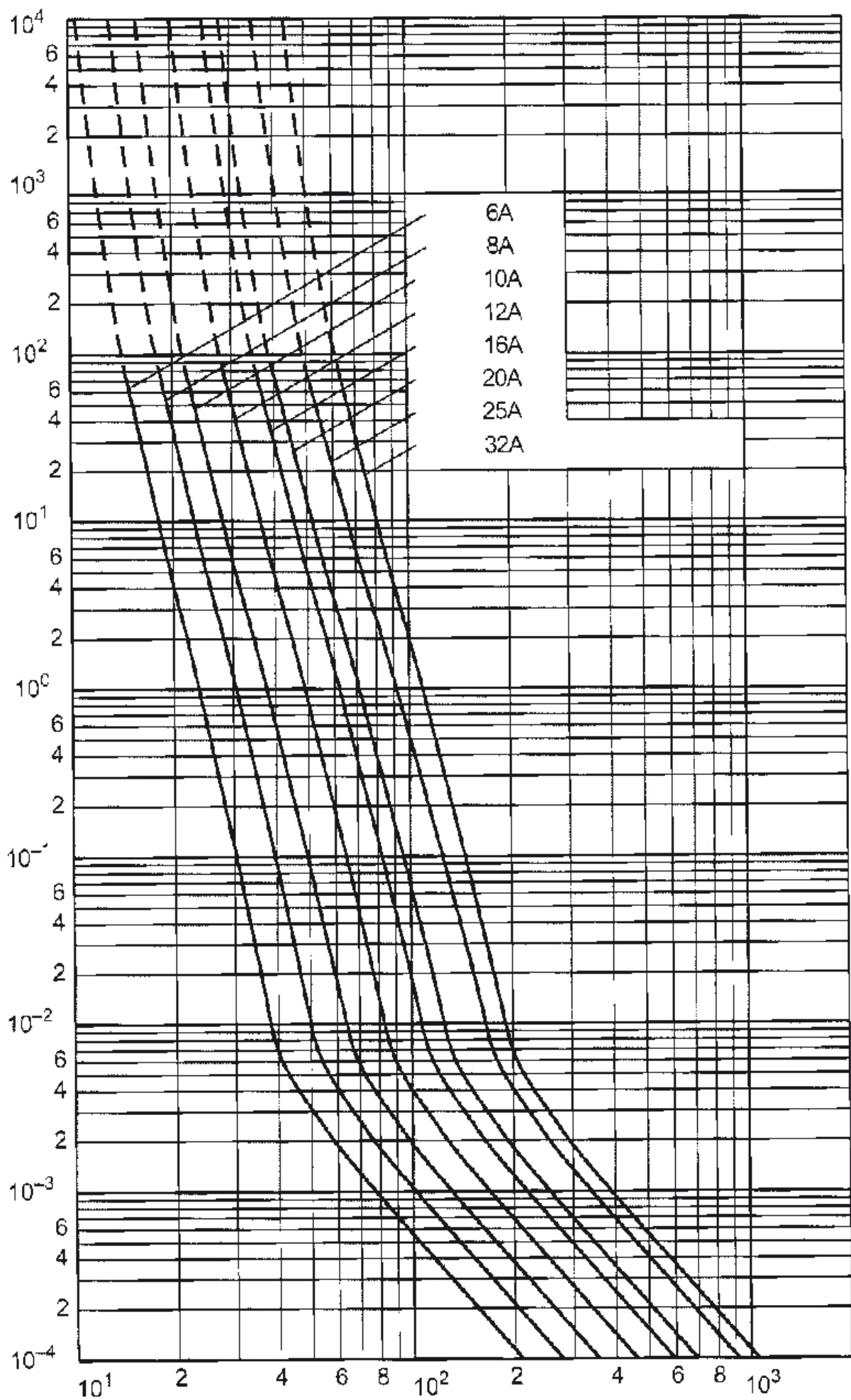

Rysunek wymiarowy

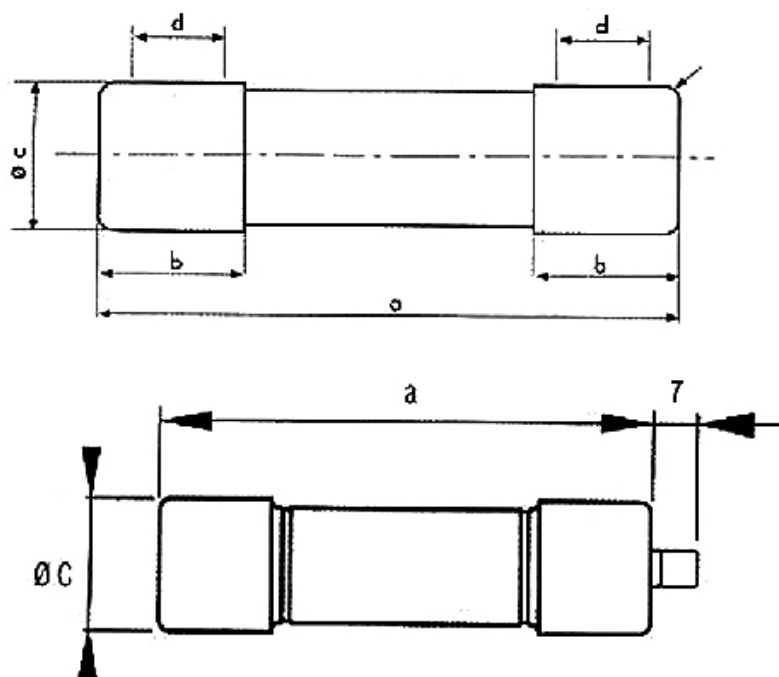

Size	a	b	c	d
10x38	38	10,5	10,3	6
14x51	51	13,8	14,3	7,5
22x58	58	16,2	22,3	11