




Qoltec Drukarka paragonowa | bonowa | termiczna | USB

Kod produktu: 50256

Drukarka paragonowa/bonowa Qoltec to produkt wykonany z materiałów wysokiej jakości. Zastosowana metoda druku bezpośredniego zredukuje wymagany czas pracy, co znacząco wpłynie na wydajność Twojej firmy. Idealnie nadaje się do zastosowania w domach handlowych, sklepach spożywczych, restauracjach i wielu innych miejscach, w których niezbędne jest drukowanie paragonu.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ FIRMY

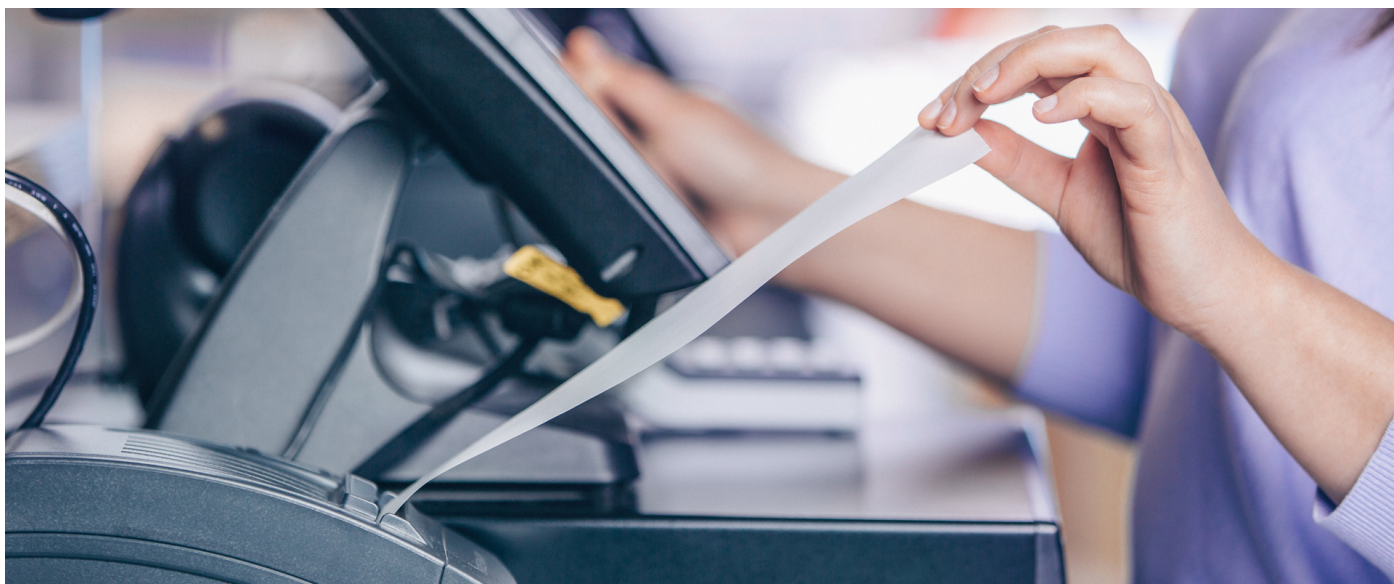

Drukarki paragonowe/bonowe **niezbędne są w domach handlowych, sklepach spożywczych, restauracjach, supermarketach** i we wszystkich innych miejscach, w których niezbędne jest drukowanie paragonu. Jeśli w Twojej pracy jakość ma kluczowe znaczenie, to znak, że potrzebujesz bezawaryjnego urządzenia. Drukarki Qoltec **pomogą Ci znacząco podnieść wydajność pracy** niezależnie od tego, czy świadczysz usługi konsumenckie w dużym centrum handlowym, czy też prowadzisz mały salon fryzjerski. Dzięki wykorzystaniu materiałów najwyższej klasy materiałów są **wytrzymałe i gotowe na pracę w każdych warunkach**.

POSTAW NA JAKOŚĆ



Drukarka paragonowa Qoltec to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i precyzja wydruku dużej ilości paragonów. Dodatkowo nasz produkt oferuje:

- maksymalną **prędkość wydruku 250 mm/s**,
- **sygnalizację statusu pracy** – dzięki wbudowanej diodzie LED,
- **złącze RJ-11**, które umożliwi podłączenie szuflady do kasy fiskalnej
- **niskie koszty eksploatacyjne** – taśma do druku jest tania i łatwo dostępna
- **gilotyna** – obustronne nacięcie paragonu gwarantuje bezproblemowe oderwanie papieru nie uszkadzając wydruku

WYDRUK TERMICZNY



Dzięki zastosowaniu **metody druku bezpośredniego**, charakteryzującego się znaczącą czułością na temperaturę urządzenie nie wymaga atramentu ani tonera. Wydruki wykonywane są natychmiast poprzez nagrzanie papieru umieszczonego wewnątrz drukarki.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy ci na jakości kupowanego produktu, dlatego nasze projekty i rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań. Każda oferowanych przez nas drukarek termicznych **objęta jest gwarancją przez 24 miesiące od dnia zakupu.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Metoda drukowania	Termiczna
Rozdzielczość	8 pkt/mm, 576 pkt/linię (203DPI)
Szybkość drukowania	250 mm/s
Maksymalna prędkość drukowania	250 mm/s
Typ papieru	Termiczny papier do drukarek paragonowych
Szerokość papieru	80 mm
Grubość papieru	0.06 mm do 0.07 mm
Średnica rolki papieru	80 mm
Szerokość druku	72 mm
Szerokość etykiety	80 mm
Wykrywanie papieru	TAK
Średnica rdzenia	13 mm
Wbudowana gilotyna	Tak
Żywotność drukowania	150 km
Wejściowe zasilanie sieciowe	24V = 2A
Wykrywanie błędu głowicy drukarki	TAK
Sprawdzanie temperatury głowicy drukującej	TAK
Drukowane kody kreskowe	UPC-A, UPC-C, EAN-8, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
Zasilacz	zewnętrzny zasilacz sieciowy w komplecie (24V/2A)
Interfejs	USB
Wsparcie sterowników	Win 2003/Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11 / Linux / Mac
Zastosowanie	Przemysł oraz handel, drukowanie potwierdzeń i informacji, paragonów czy biletów
Informacje dodatkowe	Obsługiwana przez protokół kompatybilny z ESC/POS współpracuje z systemami POS
Kolor	Czarny
Wymiary	145x 207 x 130 mm
Zawartość opakowania	Drukarka Przewód zasilający Zasilacz Przewód komunikacyjny Rolka papieru Instrukcja obsługi Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	190
Szerokość opakowania [mm]	253
Wysokość opakowania [mm]	240
Temperatura użytkowania	0-45 C
Temperatura przechowywania	- 10-60 C
Wilgotność	10-90%
Waga netto [kg]	1.152
Waga brutto [kg]	1.887
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878502564