

Gniazdo tablicowe skośne 32A 3P+Z 400V IP44

Nr kat. **424-6**




- zaciski śrubowe
- kołnierz 80 x 97
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: miedziane
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 424-6v

IP44 bryzgoszczelne

IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5

bryzgoszczelne i pyłoodporne

Wymiary:

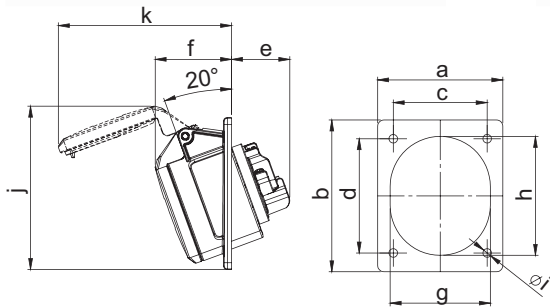

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	80	80	80
b	97	97	97
c	60	60	60
d	73	73	73
e	48	48	48
f	54	54	55
g	65	65	70
h	75	75	80
i	5,5	5,5	5,5
j	105	105	99
k	119	119	130
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm²]	2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
Waga [g]	166	182	214

Connection
to the future

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. + 48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl