



Muoviset T-haarat

- HG-T - T-haara, IP66

Ominaisuudet ja edut

- Kompakti ja vahva rakenne
- Avattava tarkistuskansi
- Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Ohjelmassa pienennysholkit
- Täyttää IP66 kotelointiluokan
- Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin




HG-T - T-haara.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +135 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Spesifikaatiot	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

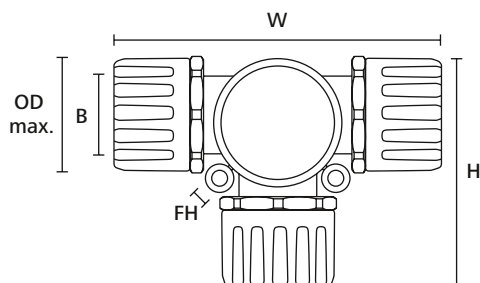

T-haara

TUOTE-TUNNUS	Tulo Ø	Lähtö Ø	Min. sisä Ø (B)	Ulko Ø maks. (OD max.)	Leveys (W)	Korkeus (H)	Reikä Ø (FH)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
HG16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 kpl	Musta (BK)	11 168 26	166-24800
HG20-T	20	20	19,0	34	99	63	6,2	3 kpl	Musta (BK)	11 168 27	166-24801
HG21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 kpl	Musta (BK)	11 168 28	166-24802
HG28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 kpl	Musta (BK)	11 168 29	166-24803
HG34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 kpl	Musta (BK)	11 168 30	166-24804
HG42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 kpl	Musta (BK)	11 168 31	166-24805

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaita kysyttyä. Minimitiläusmaäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.