

Bits für TORX® Schrauben



EAN:	4013288037107	Abmessung:	70x4x4 mm
Teilenr:	05332607001	Gewicht:	6 g
Artikel-Nr:	867/9 C TORX®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Harte Ausführung
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
- Passend für Delvo, Densei, etc.
- Für direkten Maschinenanschluss

Harte Bits für Innen TORX® Schrauben. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

Weblink


https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_9_c_torx.html

Wera - 867/9 C TORX®
05332607001 - 4013288037107

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX® Schrauben

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb

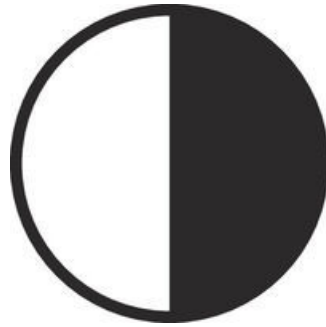

Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 inch	 mm
05135220001	TX 1	44	1 47/64	1,5
05135221001	TX 2	44	1 47/64	1,5
05135222001	TX 3	44	1 47/64	1,7
05345352001	TX 4	44	1 47/64	1,8
05345018001	TX 4	64	2 33/64	2,0
05200496001	TX 5	44	1 47/64	1,6
05345351001	TX 5	44	1 47/64	3,0
05345032001	TX 5	64	2 33/64	2,0
05314753001	TX 5	70	2 3/4	2,0
05345350001	TX 6	44	1 47/64	3,0
05345056001	TX 6	64	2 33/64	2,0
05332610001	TX 6	70	2 3/4	3,0
05345035001	TX 7	64	2 33/64	2,3
05345026001	TX 8	44	1 47/64	3,0
05345028001	TX 8	64	2 33/64	3,0
05332609001	TX 8	70	2 3/4	3,0
05332607001	TX 10	70	2 3/4	3,0

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_9_c_torx.html

Wera - 867/9 C TORX®
 05332607001 - 4013288037107

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de