



Symbol: TAM 111107 MC
Kod produktu: 5834011
Opis:
Uwagi:


Kod EAN: 6418074084637
:
Finland: 1606505

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.


Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
mm:	110	110	65	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65
cale:	4.3	4.3	2.6	Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Material:	ABS			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Material srub do pokryw:	Poliamid			
Kolor pokryw:	RAL 7035			
Kolor srub do pokryw:	Szary			
Material uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 80 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 175 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

TEMPO 110×110×60

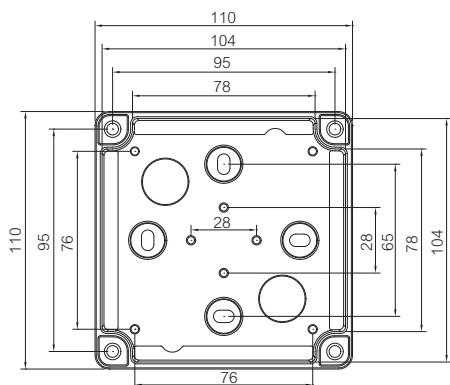

TAM

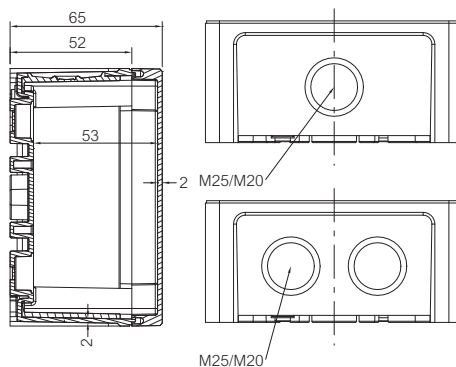

TEMPO MEMBRANE

