



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Lampa CorePro LED PLC 2P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne		Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Trzonek	G24D-2 [G24d-2]	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)		0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (Nom)		0,9
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h	Napięcie (Nom)		220-240 V
Cykl załączania	50000X			
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura		
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Temperatura otoczenia (Max)		35 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °	Temperatura otoczenia (Min)		-20 °C
Strumień świetlny (Nom)	700 lm	Temperatura przechowywania (Max)		65 °C
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Temperatura przechowywania (Min)		-40 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		65 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,31 lm/W	Sterowanie i ściemnianie		
Jednorodność barw	<6	Ściemnialna		brak
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83			
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Mechanika i korpus		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Długość produktu		100 mm
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Kształt bańki		Rurka, jednotrzonkowa
Power (Rated) (Nom)	6,5 W	Zatwierdzenie i Aplikacja		
Prąd lampy (Max)	35 mA	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)		A+
Prąd lampy (Min)	25 mA	Energooszczędny produkt		tak

CorePro LED PLC 2P

Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869654129600
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
EAN/UPC - Produkt	8718696541296

Kod zamówienia	54129600
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001201502
SAP Net Weight (Piece)	0,077 kg


Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P


Dane fotometryczne

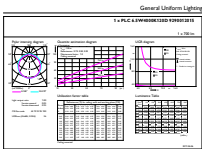

 General Uniform Lighting
1 x PLC 6.5W G24d-2/840 2P
Page 107





LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm

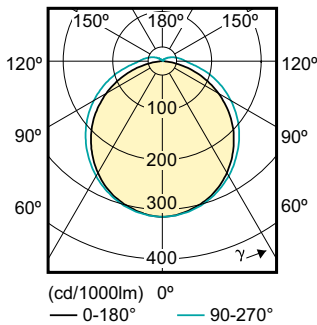

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



CorePro LED PLC 2P

Okres eksploatacji

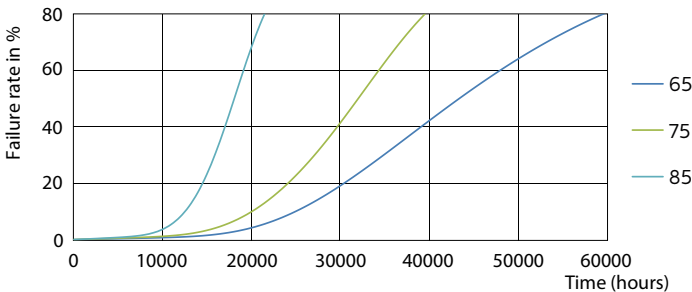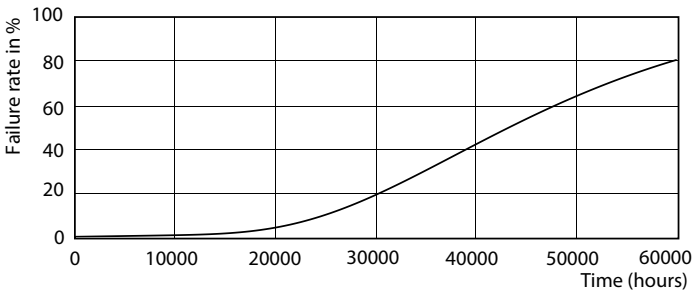


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

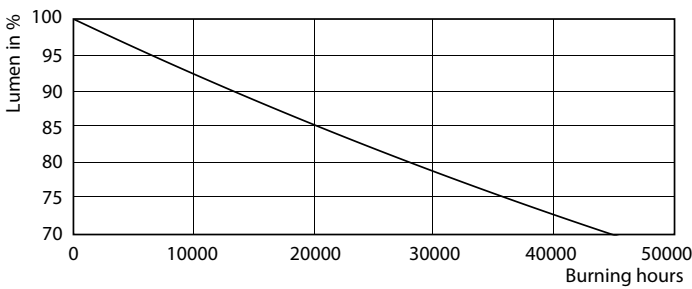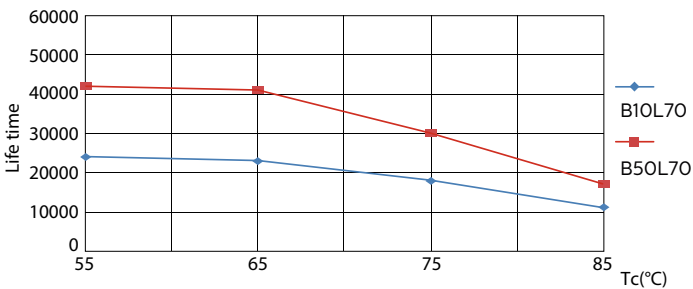

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

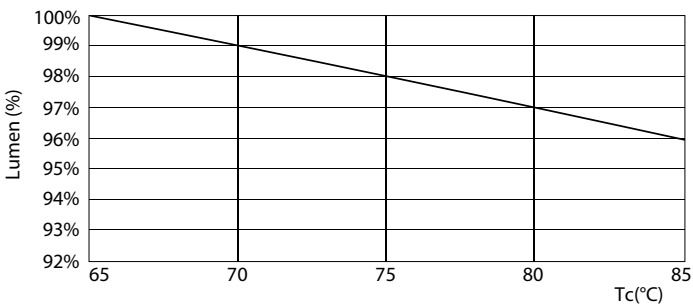

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC 2P

