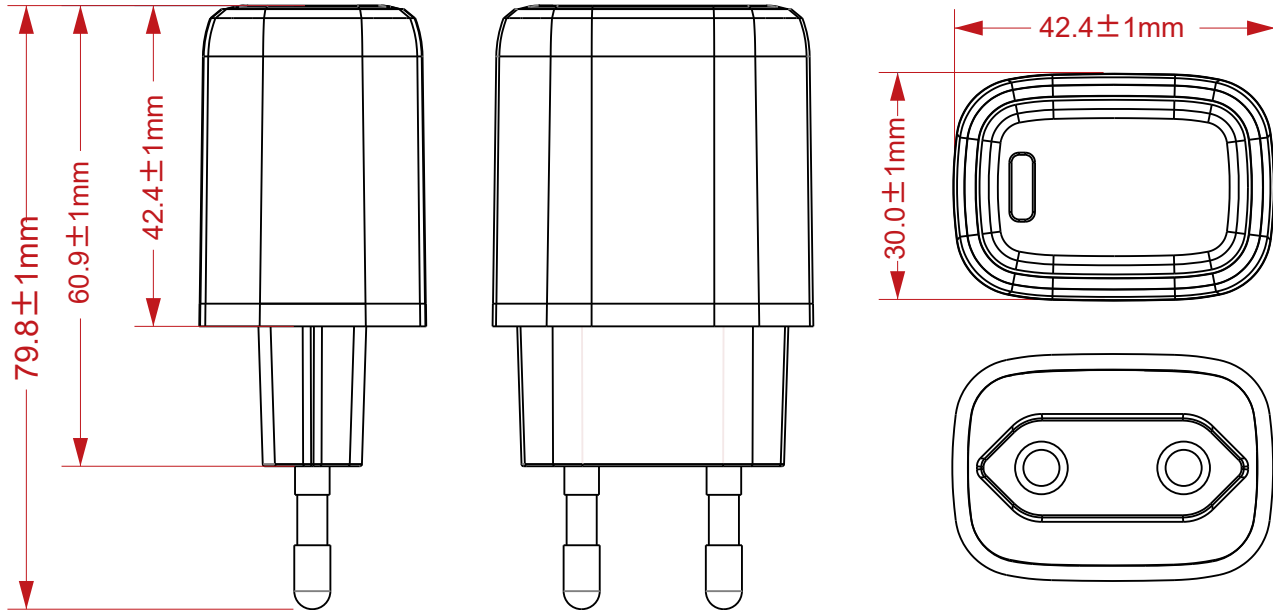


1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Art.-Nr. / Item No.		Farbe / Colour																									
79622		schwarz / black																									
79623		weiß / white																									
																											
				25 W USB-C™ PD GaN Schnellladegerät - Power Delivery lädt bis zu 4x schneller – ca. 50% in 30 Minuten. - Kompatibel mit Samsung Galaxy Smartphones (S20–S25) und baugleich mit EP-TA800. - GaN-Technologie: schnelleres, effizienteres Laden in kompakter Bauform. - Universelles USB-C™-Netzteil für Smartphones, Tablets, Bluetooth-Lautsprecher und Nintendo Switch. - Power Delivery 3.0 sorgt für sichere, optimale Leistungsanpassung. - Kompakter, leichter Reiseadapter. - Kompatibel mit Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei sowie iPad und Samsung-Tablets. 25 W USB-C™ PD GaN Fast Charger - Power Delivery charges up to 4x faster – around 50% in 30 minutes. - Compatible with Samsung Galaxy smartphones (S20–S25) and equivalent to the EP-TA800 charger. - GaN technology enables faster, more efficient charging in a smaller, lighter design. - Universal USB-C™ power adapter for smartphones, tablets, Bluetooth speakers, and devices like the Nintendo Switch. - Power Delivery 3.0 ensures safe, optimal power output for the connected device. - Compact and lightweight design makes it ideal for travel. - Compatible with Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, as well as iPad and Samsung tablets.																							
Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung										Blatt									
Datum		Name		gez.:		08.05.2026		fw		TRA USB 25W 1 PORT 1XC PD GaN										1							
				gepr.:		08.05.2026		fw																			
				Norm:						Zeichnungs-Nr.:										von							
										79622, 79623										2							
				Änderungen vorbehalten / Subject to change																							
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	

Technische Daten

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16),
USB-C™-PD 3.0-Buchse

Eingang: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A max.

Ausgang: 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max. oder
9,0 V ===, 2,77 A, 25,0 W max. oder
PPS1: 3,3-5,9 V ===, 3,0 A, 17,7 W max. oder
PPS2: 3,3-11,0 V ===, 2,75 A, 25,0 W max.

Besonderheit: USB Type-C™ PD Charge

GaN Technologie: Ja

Durchschnittliche
Effizienz im Betrieb: 81,39 %

Effizienz bei geringer
Last (10 %): 79,58 %

Leistungsaufnahme
bei Nulllast: 0,1 W

Schutzklasse: II

Material: ABS

Betriebstemperatur: -20 °C ~ 25 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % ~ 90 %

Lagertemperatur: -20 °C ~ 70 °C

Umgebungstemperatur: -25 °C ~ 75 °C

Abmessungen: 79,8 x 42,4 x 30 mm

Gewicht: ca. 55 g

Technical specifications

Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16),
USB-C™ PD 3.0 socket

Input: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1.0 A max.

Output: 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max. or
9.0 V ===, 2.77 A, 25.0 W max. or
PPS1: 3.3-5.9 V ===, 3.0 A, 17.7 W max. or
PPS2: 3.3-11.0 V ===, 2.75 A, 25.0 W max.

Special feature: USB type C™ PD charger

GaN Technology: yes

Average active
efficiency: 81.39 %

Efficiency at low
load (10%): 79.58 %

No-load power
consumption: 0.1 W

Protection class: II

Material: ABS

Operating temperature: -20 °C ~ 25 °C

Relative Humidity: 0 % ~ 90 %

Storage temperature: -20 °C ~ 70 °C

Ambient temperature: -25 °C ~ 75 °C

Dimensions: 79.8 x 42.4 x 30 mm

Weight: approx. 55 g

Änderungen

Datum		Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
			gez.:	08.05.2026	fw	TRA USB 25W 1 PORT 1XC PD GaN 	2
			gepr.:	08.05.2026	fw		
			Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change				79622, 79623	2