

CH10x38 aM 12A/500V



Specyfikacja

ETI Kod	002621008
Opis	CH10x38 aM 12A/500V
Waga	7.6
Poziom	Wkładki topikowe cylindryczne aM
Grupa produktowa	C Wkładki topikowe nn. cylindryczne
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Prąd znamionowy (A)	12
Typ	CH
Wielkość	CH10
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	100
Wymiary	10X38

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
3D Model
Deklaracja EU




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	12A
Rozmiar	10x38 mm
Napięcie znamionowe	AC 500/600 V
Z wybijakiem	

Charakterystyki prądów ograniczonych

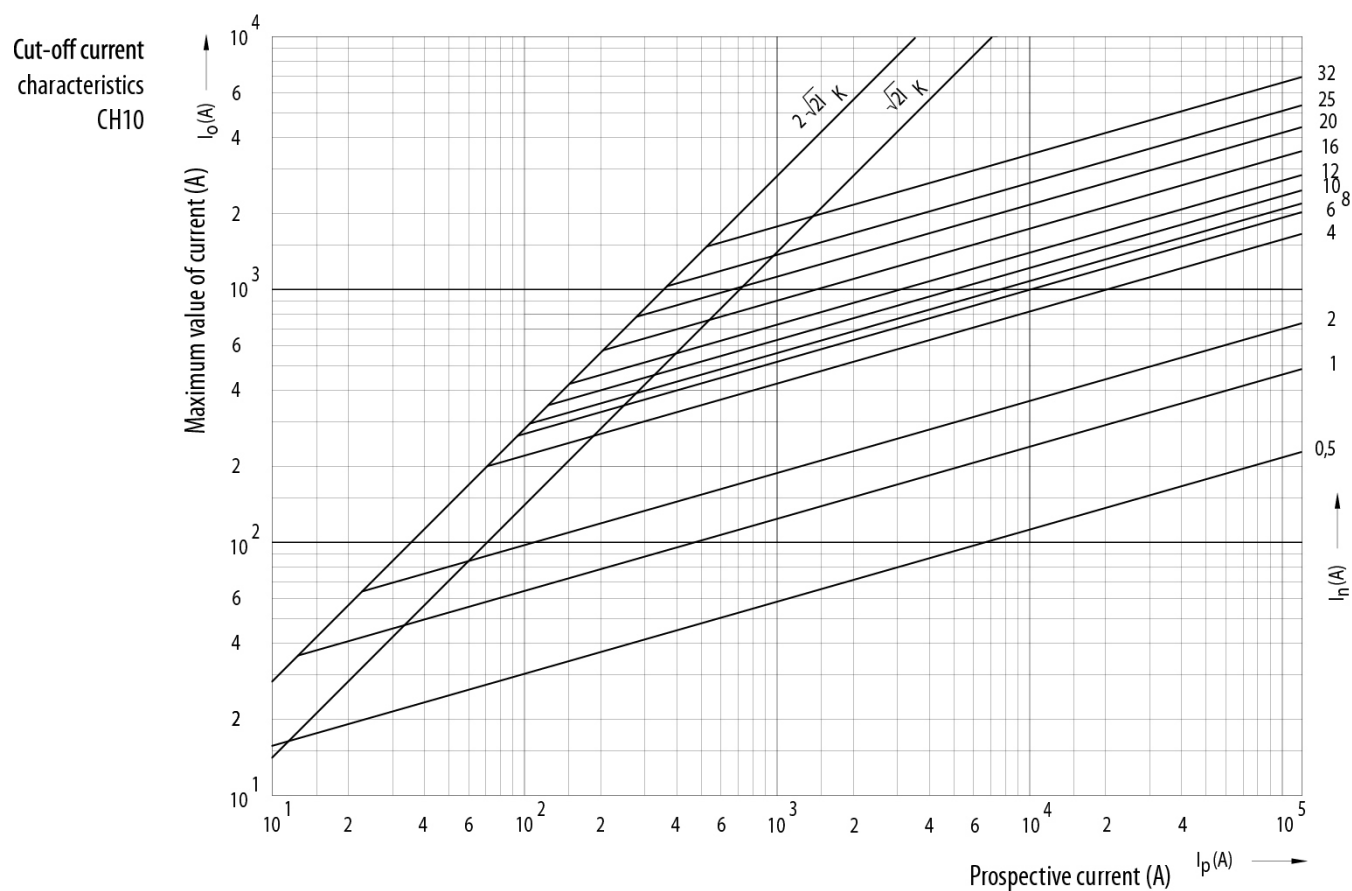


Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)

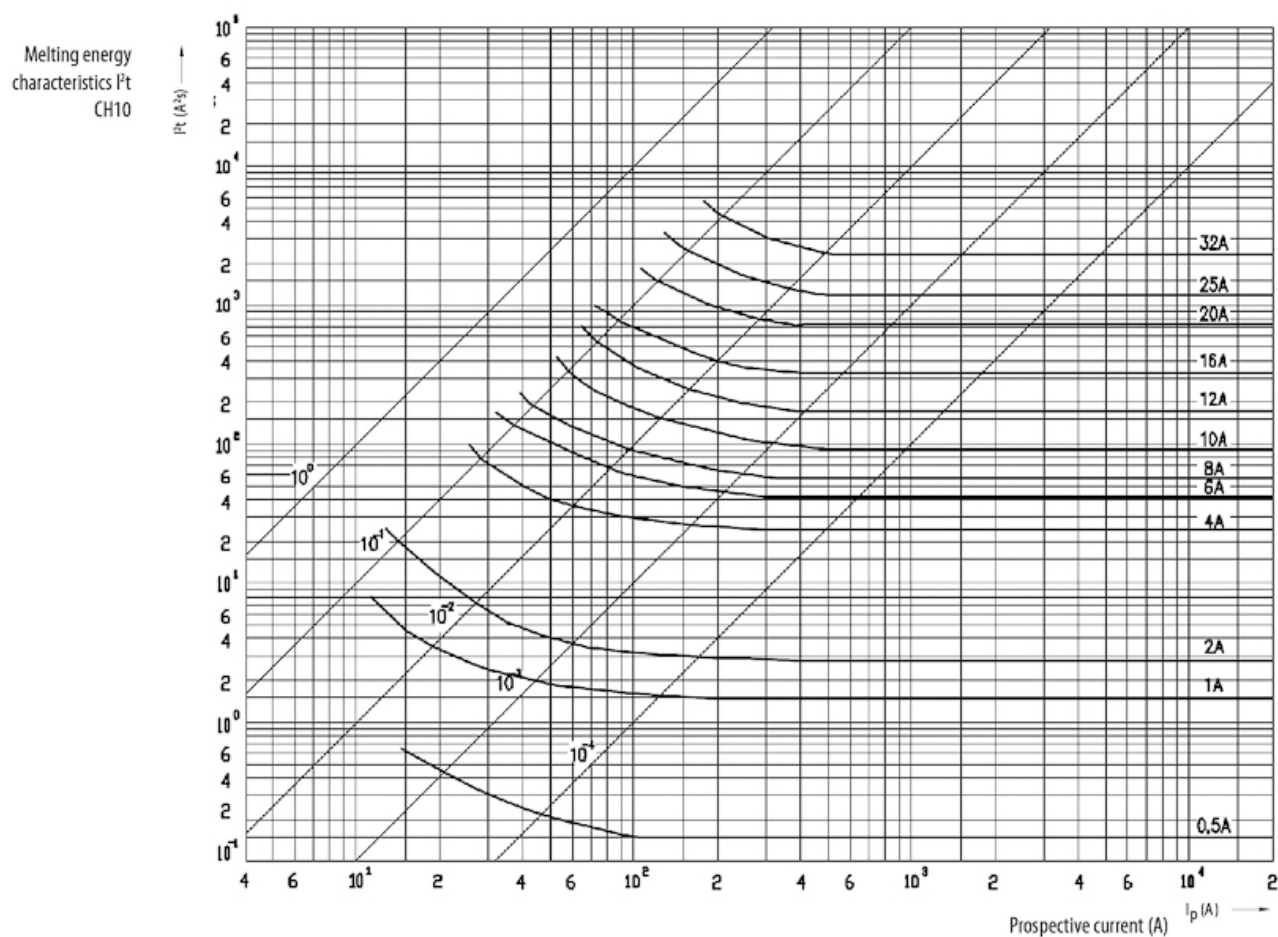

Charakterystyki czasowo-prądowe

Time current
characteristics I/t, aM
CH10, 14, 22

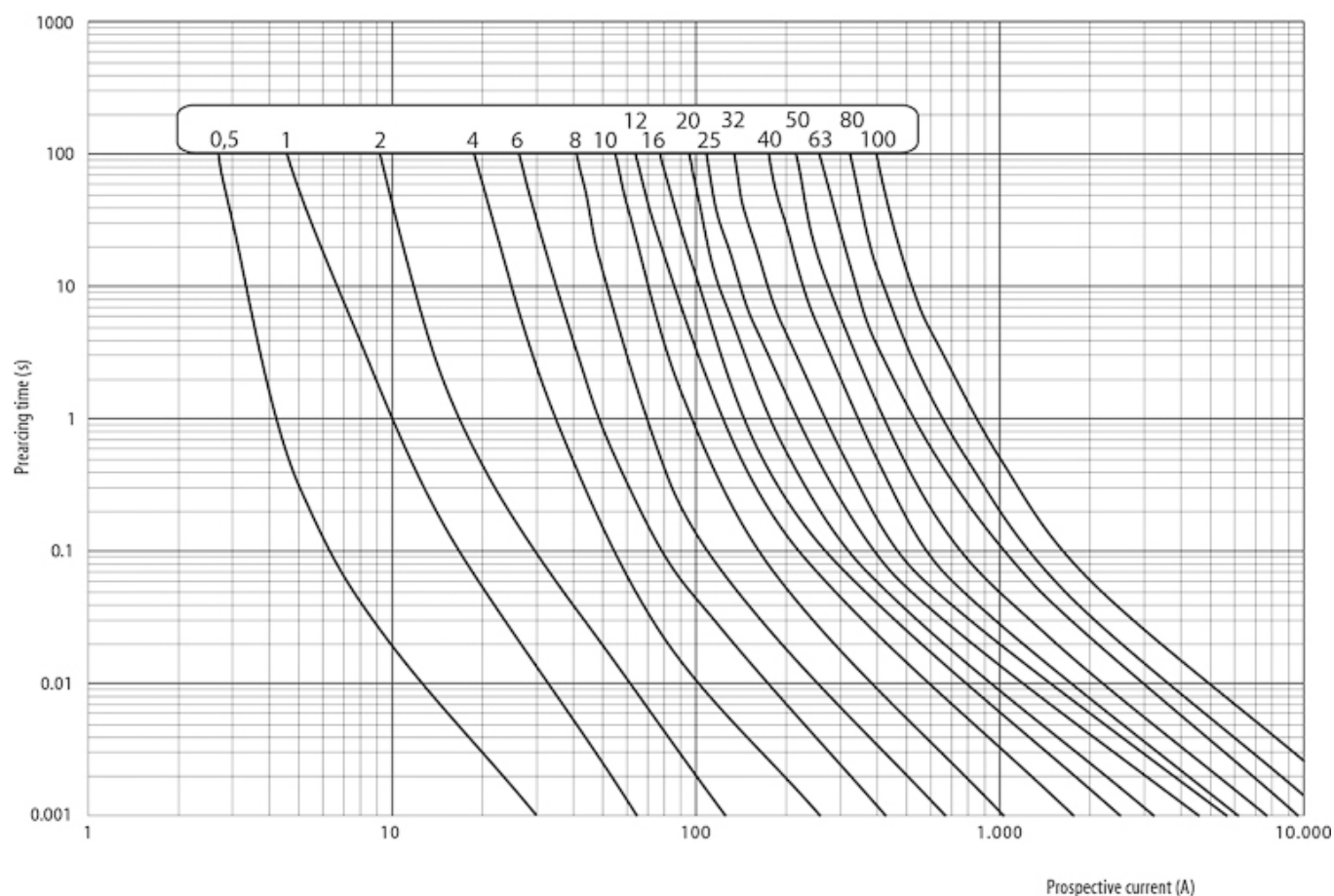

Rysunek wymiarowy



	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1