


ASSMANN Przewód zasilający, CEE 7/7 (Typ-F) /M - C13/Ż

AK-440110-018-S
EAN 4016032312048

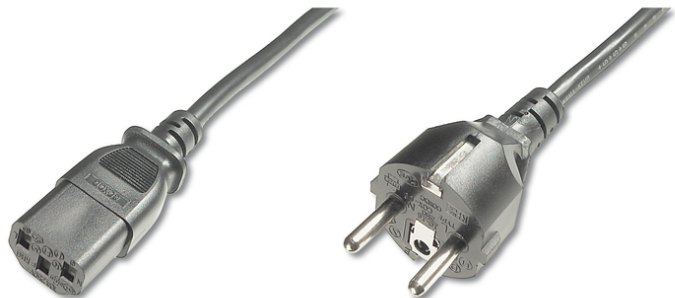

Power Cord, CEE 7/7 (Typ-F) - C13 Wt/gn, 1,8 m, H05VV-F3G 0,75 mm², czarny

Ten kabel sieciowy służy do podłączania komputera lub monitora do domowej sieci elektrycznej (gniazdek elektrycznych).

Spełnia wymogi niemieckie

- Złącze 1: Zestyk ochronny (CEE 7/7), wtyczka
- Złącze 2: IEC C13, gniazdo
- Kabel standardowy: H05 VV F3G
- Obciążalność prądowa: 250V/10A

- Osłona: odlany
- Ekranowanie: nieekranowany
- Przekrój żyły: 0,75 mm²
- Materiał żył: CU
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Powierzchnia styku: niklowany
- Długość: 1,8 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Device Connection Cables

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	70	14,50	50,00	32,50	23,00	37.375,00
Innen-VPE	10	2,07	21,00	20,00	12,00	5.040,00
Einzel-VPE	1	0,21	4,50	18,00	20,00	1.620,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,19	17,50	15,00	4,00	1.050,00



Weitere Anwendungsbilder:

