

CH8x32 gG 1A/400V



Specyfikacja

ETI Kod	002610000
Opis	CH8x32 gG 1A/400V
Waga	4.25
Poziom	Wkładki topikowe cylindryczne gG
Grupa produktowa	C Wkładki topikowe nn. cylindryczne
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Prąd znamionowy (A)	1
Typ	CH
Wielkość	CH8
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	50
Wymiary	8X31

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

3D Model


Deklaracja EU




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	1
Rozmiar	CH8
Charakterystyka	gG
Zdolność łączeniowa	50
Napięcie znamionowe	AC 400 V
Z wybijakiem	


Charakterystyki prądów ograniczonych

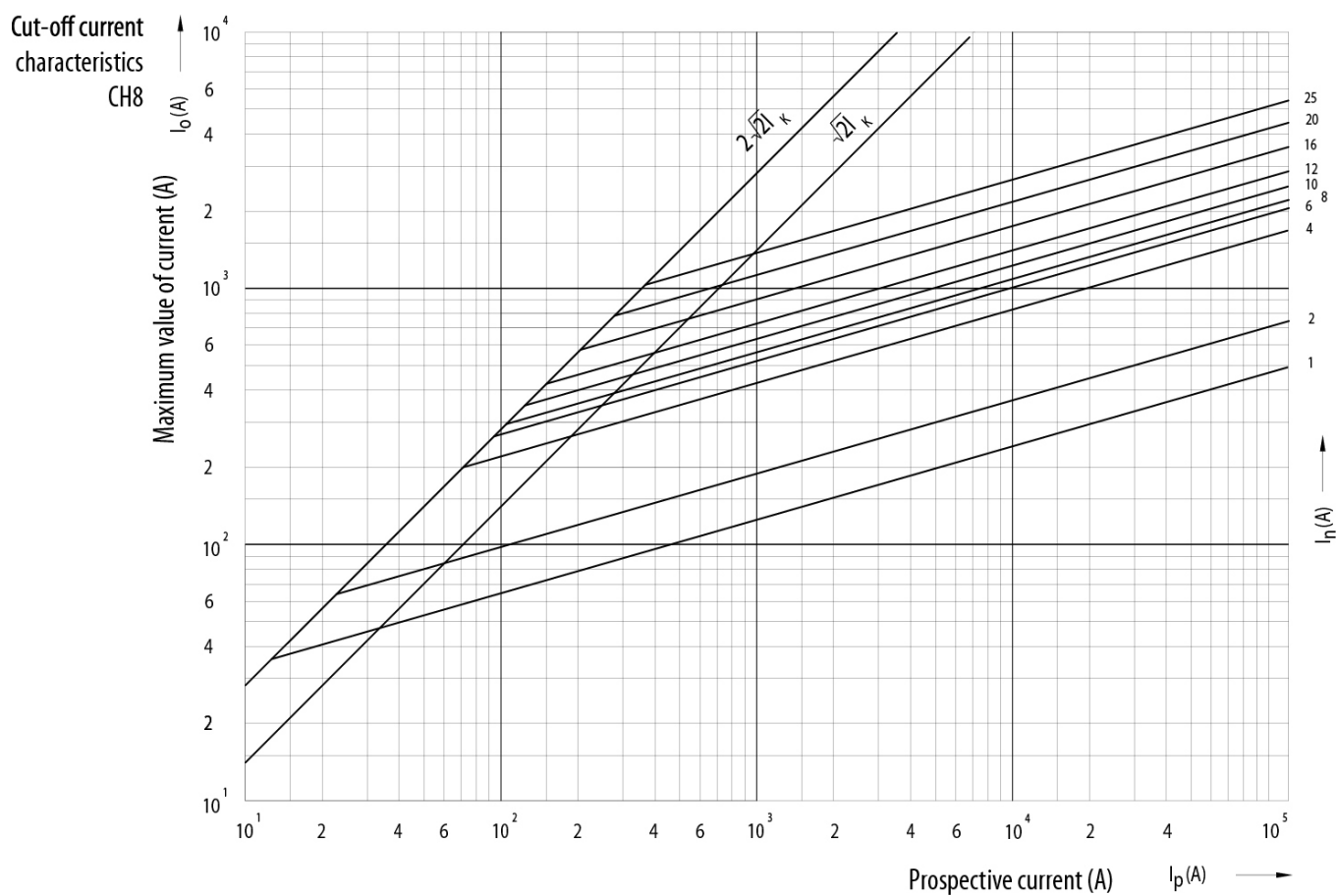

Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)

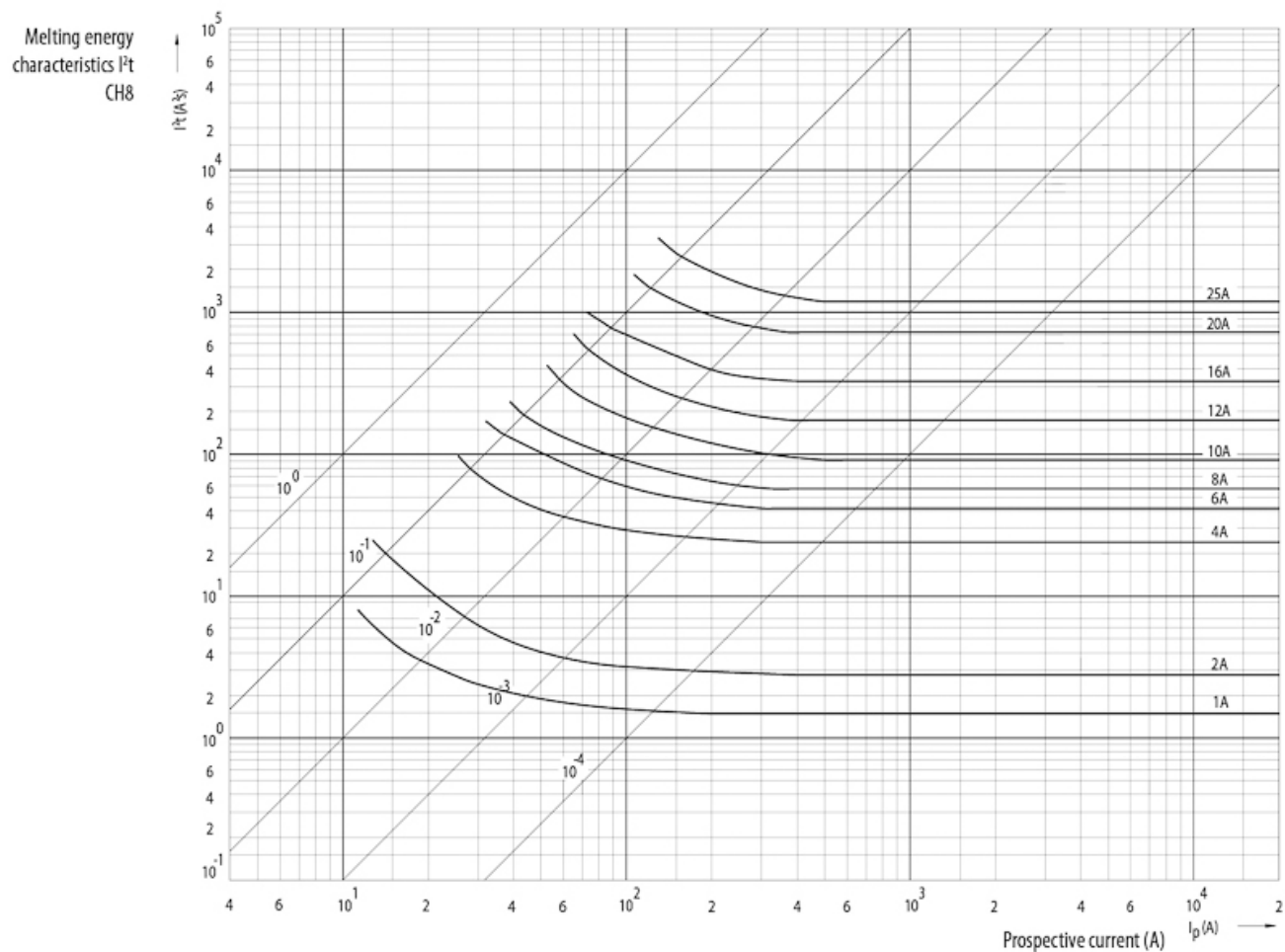

Charakterystyki czasowo-prądowe

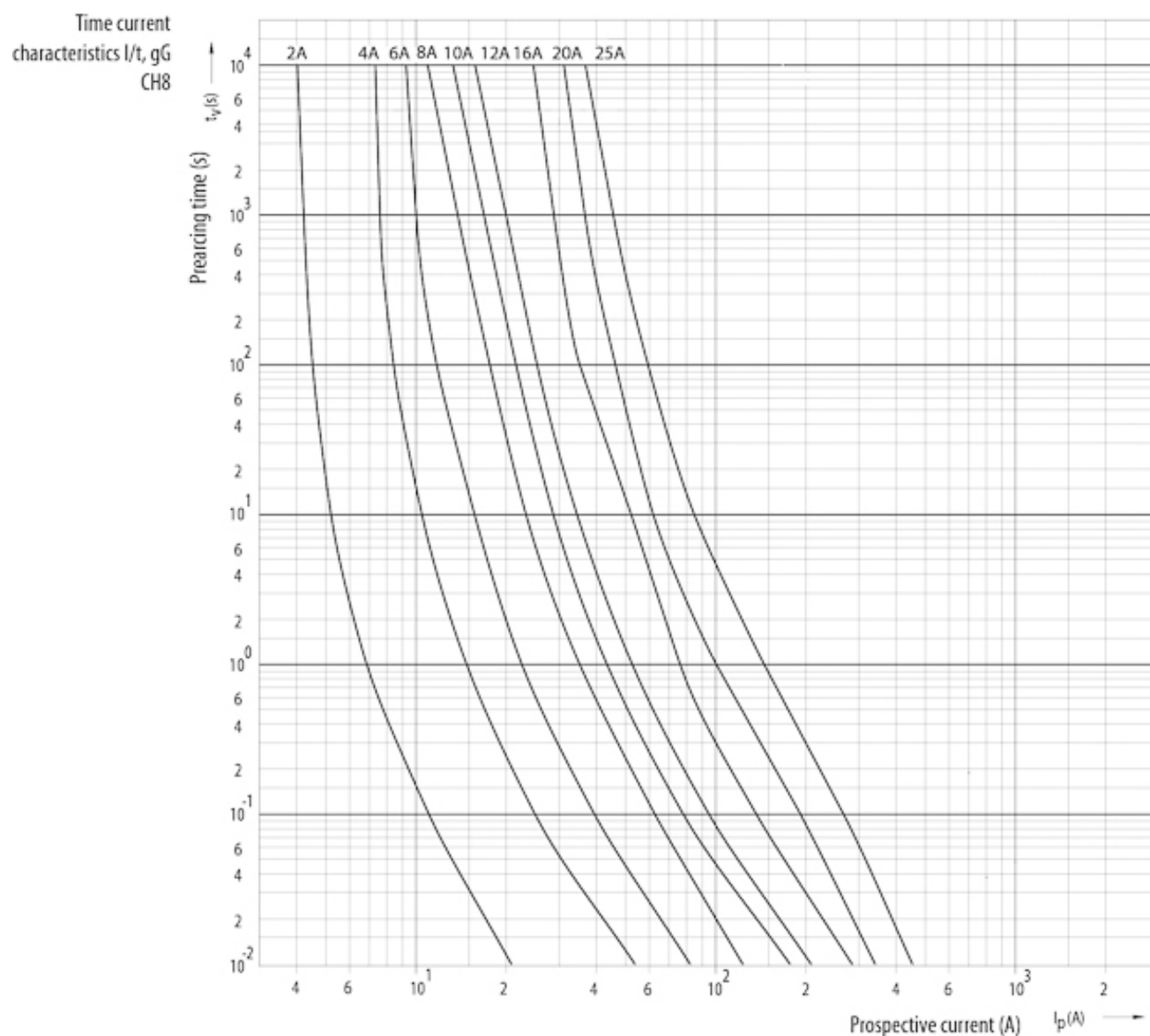

Rysunek wymiarowy



	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1