

CH10x38 gPV 1A/1000V DC



Specyfikacja

ETI Kod	002625138
Opis	CH10x38 gPV 1A/1000V DC
Waga	8.3
Poziom	Fuse links C (gPV)
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (V)	30
Charakterystyka	gPV
Skonstruowany dla	Ochrona instalacji PV
Wymiary	10x38
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	3
Pd (W)	1
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,42
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	2
Grupa produktowa	Zacisk uniwersalny
Podgrupa produktowa	PV
Prąd znamionowy (A)	1
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wielkość	CH10
Typ	CH
Skonstruowany dla	Protection of PV installations
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	3
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,42
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	2

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
3D Model
Deklaracja EU



Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	1A
Rozmiar	10x38 mm
Napięcie znamionowe	Inne
Z wybijakiem	

Charakterystyki czasowo-prądowe

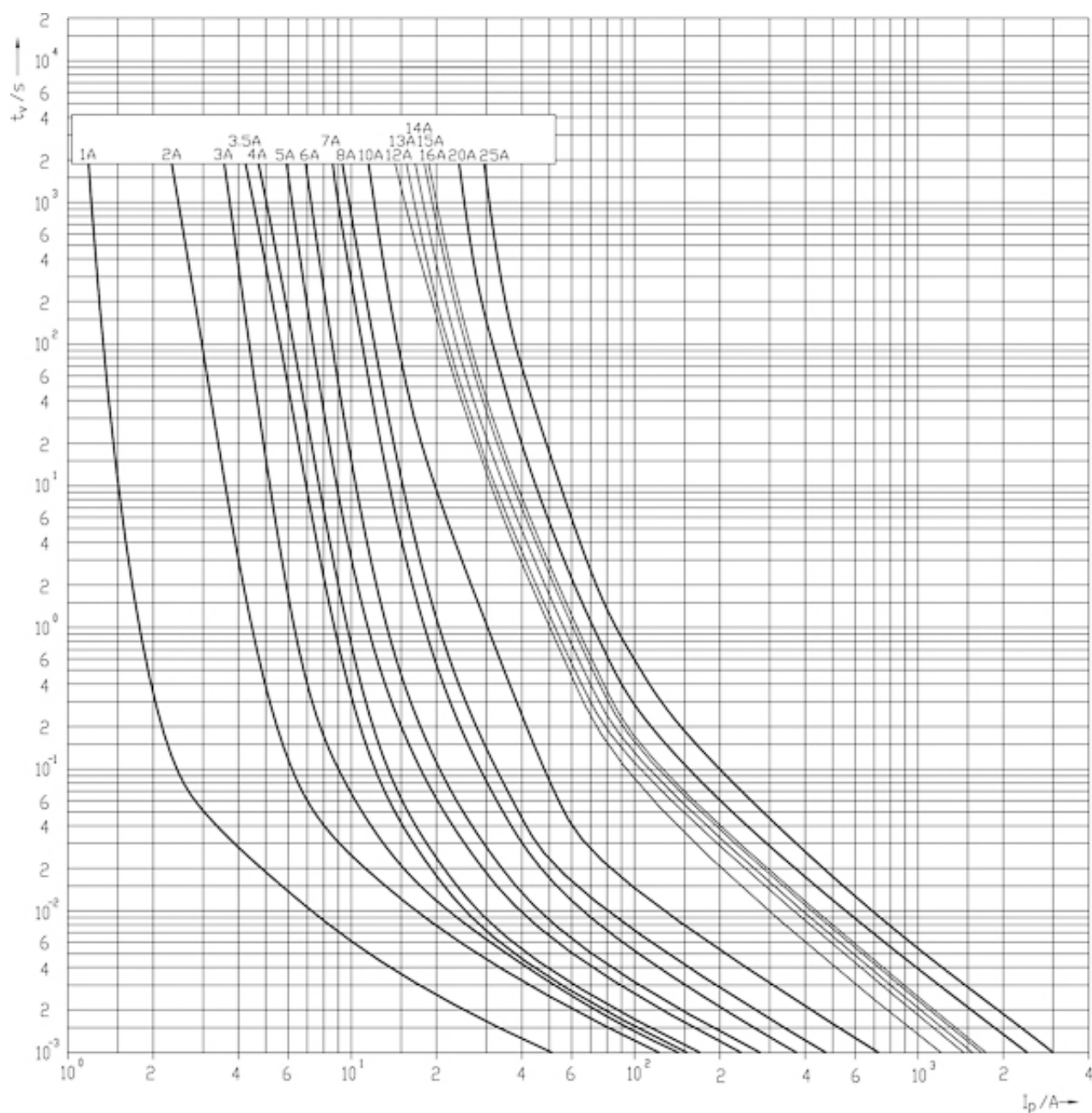

Rysunek wymiarowy

