


# DIGITUS Przewód podłączeniowy do monitora VGA, HD15/M - HD15/M

AK-310103-150-E  
EAN 4016032286721

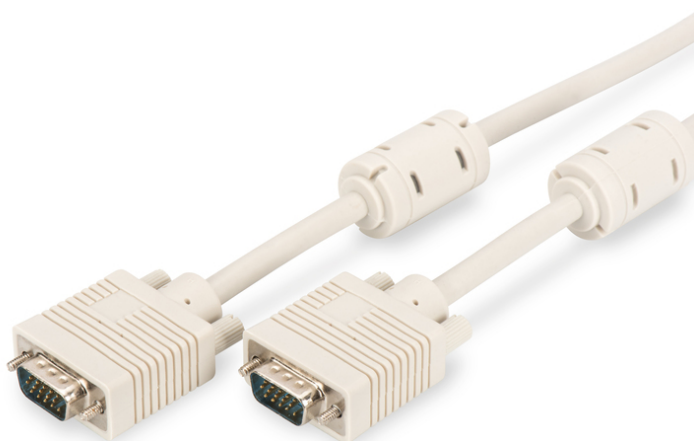

## Kabel DSUB15/DSUB15 M/M szary 15m VGA 1080p 60Hz FHD

Do podłączania komputera np. do monitora lub rzutnika komputerowego/projektora.

**Zapewnia zabezpieczenie wysokiej jakości przed zewnętrznymi zakłóceniami chroni przed odbiciami i innymi wadami obrazu.**

- Support 1280 x 1024 pixel with 60Hz
- Asortyment: Kable VGA
- AWG: 28
- Filtr ferrytowy: 2 x filtr ferrytowy
- Kolor kabli: Beżowy
- Kolor złącza: Beżowy

- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard interfejsu szeregowego DDC (Vesa Display Data Channel): DDC2 (Vesa Display Data Channel)
- Typ kabla: 3x Kabel koncentryczny Coax + 7-żyłowy
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk VGA D-Sub DE-15 (15-pinów)
- Złącze 2: Wtyk VGA D-Sub DE-15 (15-pinów)
- Długość: 15 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 10              | 12.20     | 46.00          | 30.00          | 25.00         | 34,500.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 1.22      | 24.00          | 25.00          | 7.00          | 4,200.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 1.22      | 24.00          | 25.00          | 7.00          | 4,200.00        |
| Netto bez opakowania           | 1               | 1.20      | 24.00          | 25.00          | 7.00          | 4,200.00        |