

Karta techniczna / Technical Card

ŁAŃCUCH TECHNICZNY KLASY 8 GRADE 8 TECHNICAL CHAIN


DOSTAWCA / SUPPLIER

DROMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. 3 Maja 4

96-313 Chylce Kolonia

tel. (48) 46 865 67 00

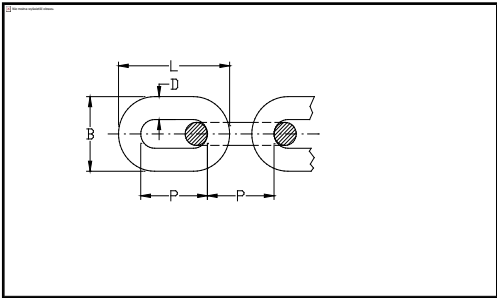

TEST KONTROLNY NR

TEST CONTROL NO.

20/DRO

ROZMIAR/SIZE (D)	D _{tol} [mm]	P [mm]	P _{tol} [mm]	B _{max} [mm]	L _{max} [mm]	Wydłużenie przed zerwaniem Elongation [min.%]	Masa/m. Weight/m. [kg]	Obciąż. znamion. Working load [T]	Siła próby Proof force [kN]	Siła zrywająca Breaking force [kN]
6 mm	+/- 0.24	18	+/- 0.5	22.2	30.5	20	0.8	1.12	28.3	45.2
7 mm	+/- 0.28	21	+/- 0.6	25.9	36.1	20	1.1	1.5	38.5	61.6
8 mm	+/- 0.32	24	+/- 0.7	29.6	40.7	20	1.4	2	50.3	80.4
10 mm	+/- 0.40	30	+/- 0.9	37	50.9	20	2.2	3.15	78.5	126
13 mm	+/- 0.52	39	+/- 1.2	48.1	66.2	20	3.8	5.3	133	212
16 mm	+/- 0.64	48	+/- 1.4	59.2	82.4	20	5.7	8	201	322

MATERIAŁ / MATERIAL

stal stopowa / alloy steel

POKRYCIE / COVERING

E-coat

artykuł posiada sygnaturę klasy - "G8"

product with class signature - "G8"