



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Świece i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lampy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E14 [E14]
Oznaczenie zdobywcy nagrody Reddot Design Award Winner	Zdobywca nagrody Reddot Design Award Winner 2016
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5.5-40W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85.45 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80


Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Prąd lampy (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C

CorePro LEDcandle

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	matowana (FR)
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829176238600

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Produkt	8718291762386
Kod zamówienia	76238600
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001157702
Waga netto (szt.)	0.040 kg

Rysunki techniczne

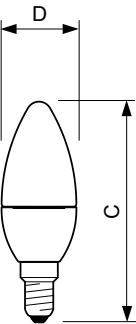

LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Dane fotometryczne

