

**Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche****SC-FM starres Außengewinde, IP40**

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.

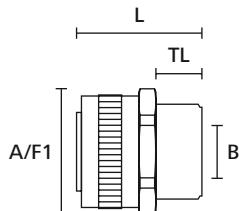
Erfüllt IP40.

**Hauptmerkmale**

- Zweiseitige Verschraubung mit Außengewinde
- Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden



HelaGuard SC-FM mit starrem Außengewinde.

**i Weitere Verschraubungen mit PG- und drehenden Gewinde auch verfügbar.****Für mehr flexible Kabelschutzschläuche und Verschraubungen, siehe den HelaGuard-Katalog.**

HelaGuard Verschraubung, gerade mit starrem Außengewinde

<b>MATERIAL</b>	Messing vernickelt (NPB)
<b>Betriebstemperatur</b>	-100 °C bis +300 °C



<b>TYP</b>	<b>Nenn- maß Ø</b>	<b>Gewinde- maß</b>	<b>Min. Bohr- größe (B)</b>	<b>Länge (L)</b>	<b>A/F Grund- körper (A/F1)</b>	<b>Gewinde- länge (TL)</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Farbe</b>	<b>Art.-Nr.</b>
<b>SC10-FM-M12</b>	10	M12	5,6	21,0	13	7,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-30300
<b>SC12-FM-M16</b>	12	M16	8,5	23,0	17	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-30301
<b>SC16-FM-M16</b>	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-30302
<b>SC16-FM-M20</b>	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-30303
<b>SC20-FM-M20</b>	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-30304
<b>SC25-FM-M25</b>	25	M25	19,1	29,5	29	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-30305
<b>SC32-FM-M32</b>	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-30306
<b>SC40-FM-M40</b>	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-30307
<b>SC50-FM-M50</b>	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-30308
<b>SC63-FM-M63</b>	63	M63	54,1	50,0	70	18,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-30309
<b>SC75-FM-M75</b>	75	M75	66,4	60,0	84	20,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-30310

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



CAD Download!