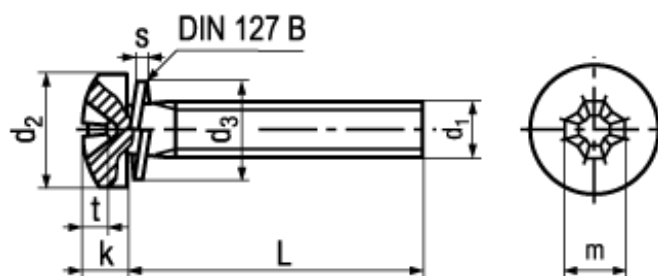


**DIN 7985**

Norma ritirata

4.8**BN 1720****Viti a testa cilindrica bombata**

con impronta a croce Phillips forma H e rosetta elastica DIN 127 B preassemblata

Acciaio 4.8

zincato bianco

- Rosetta elastica: acciaio per molle

**ISO 4042**

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di fragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

[3D Cadenas](#)

A richiesta sono fornibili altre esecuzioni con diverse tipologie di viti e rosette.

Article#	d ₁	d ₂	k		t min.	t max.	m~	d ₃ max.	s ±0,1	L
3654738	M2,5	5	2,12	1	1,3	1,6	2,7	5,1	0,6	5
3654739										6
3654740										8
3654741										10
3654743										12
3056353	M3	6	2,52	1	1,7	2	3,1	6,2	0,8	5
1370235										6
1370243										8
1370251										10
3056338										12
3056339	M4	8	3,25	2	2,04	2,54	4,6	7,6	0,9	6
1370278										8
1370286										10
1370294										12
3056340										16
3654744	M5	10	3,95	2	2,77	3,27	5,3	9,2	1,2	8
3654745										10
3654746										12
3654748										16
3654749										20