


TYPE 490

Ø4MM SAFETY TEST PROBE WITH Ø4MM SAFETY CONNEXION & RETRACTABLE SLEEVE
POINTE DE TOUCHE Ø4MM DE SÉCURITÉ AVEC RACCORD DE SÉCURITÉ Ø4MM & FOURREAU RÉTRACTABLE
Ø4MM SICHERHEITSPRÜFSPITZE MIT Ø4MM SICHERHEITSANSCHLUSS & SCHIEBEHÜLSE

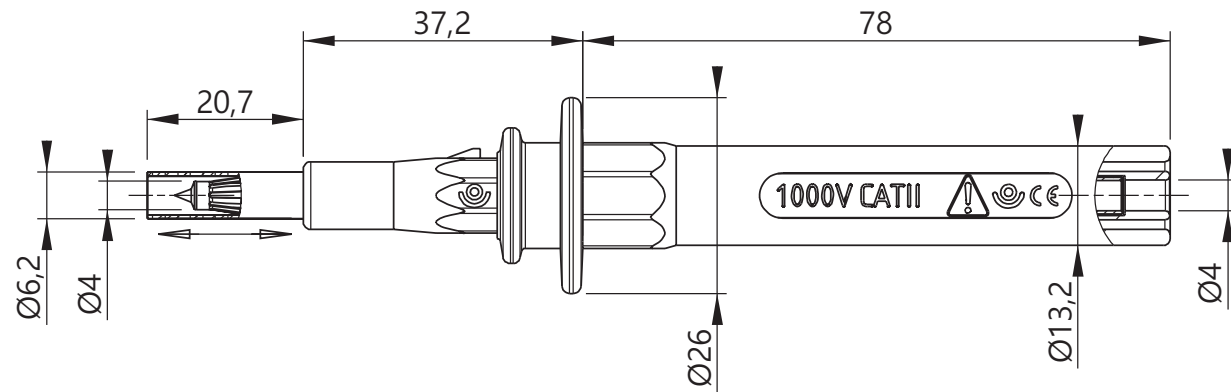

Reference
Référence
 Bestell-Nr | **490-IEC-#**

Rated voltage Tension assignée <i>Bemessungsspannung</i>	Rated current Intensité assignée <i>Bemessungsstrom</i>	Contact parts Contacts <i>Kontaktteile</i>	Insulation Isolant <i>Isolierteile</i>	Colours [#] Couleurs [#] <i>Farben [#]</i>		
1000 V CAT II	20A	Brass and CuBe / Ni coated (AuNi on request) Laiton et CuBe / Revêtement Ni (AuNi sur demande) <i>CuBe und Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)</i>	PP	R 2 V 5	N 0 BC 9	BL 6 BN 1