


ASSMANN Przewód zasilający

AK-440109-025-S
EAN 4016032312024

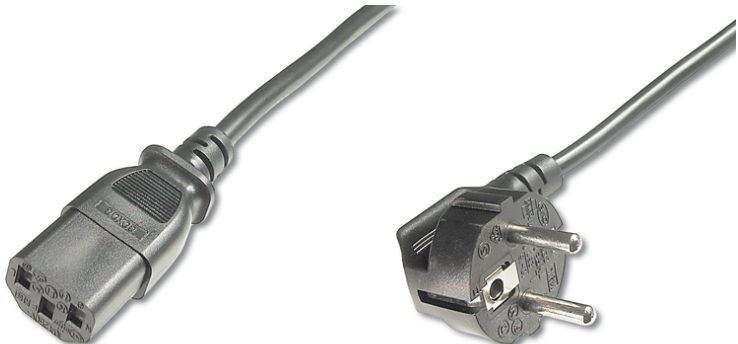

Power Cord, CEE 7/7 (Typ-F) 90° angled - C13 M/F, 2,5m, H05VV-F3G 1,0 mm2, czarny

Ten kabel sieciowy służy do podłączania komputera lub monitora do domowej sieci elektrycznej (gniazdek elektrycznych).

Spełnia wymogi niemieckie

- Złącze 1: Zestyk ochronny (CEE 7/7), wtyczka
- Złącze 2: IEC C13, gniazdo
- Kabel standardowy: H05 VV F3G
- Obciążalność prądowa: 250V/10A

- Osłona: odlany
- Ekranowanie: nieekranowany
- Przekrój żyły: 1,0 mm2
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 2.5 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Device Connection Cables

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	14,40	50,00	32,50	23,00	37.375,00
Innen-VPE	10	2,88	11,00	22,00	33,00	7.986,00
Einzel-VPE	1	0,29	3,00	17,00	23,00	1.173,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,23	7,00	18,00	7,00	882,00



Weitere Anwendungsbilder:

