



### Marcacavi prestampati

#### Helagrip, con taglio standard


I segnafili Helagrip sono utilizzati per l'identificazione di cavi e fili. Sono ideali per l'utilizzo all'interno dei pannelli, dell'industria del trasporto di massa, delle telecomunicazioni, dei servizi ed elettrico.

I marcacavi sono disponibili come standard nei colori del codice colore delle resistenze con il numero e anche in materiale giallo con i caratteri in nero. Il materiale bianco con caratteri in nero è disponibile su richiesta.

I caratteri disponibili sono: 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard.


#### Caratteristiche del prodotto

- Facili da applicare, con una sola dimensione per vari diametri di cavo
- I marcacavi vanno applicati prima della terminazione
- Con tagli obliqui per bloccare i marcacavi e mantenere il testo in linea
- Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze
- Materiale flessibile per adattarsi e rimanere adeso al cavo

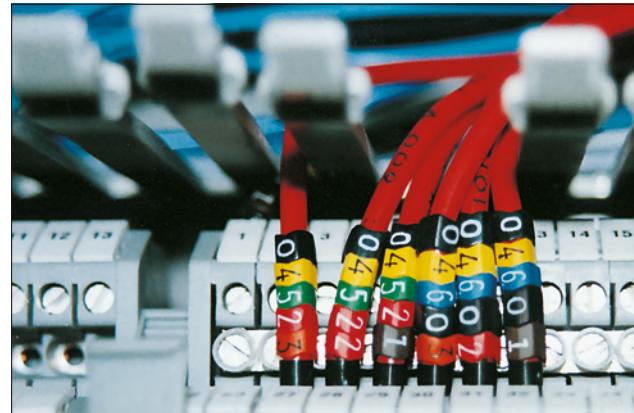

*Identificazione chiara in spazi ristretti.*

<b>MATERIALE</b>	Polivinilcloruro flessibile, esente da Cadmio (PVC)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -65 °C a +105 °C, intermittente +135 °C
<b>Resistenza al fuoco</b>	UL94 V0 (3 mm)
<b>Certificazioni</b>	BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 757, UL224

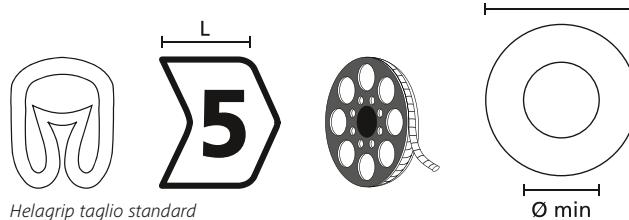

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Lungh. (L)	Cont. conf.
<b>HGDC1-3</b>	1,0	3,0	3,5	1.000 pz
<b>HGDC2-5</b>	2,0	5,0	3,5	1.000 pz
<b>HGDC4-9</b>	4,0	9,0	5,0	250 pz

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

**Marcacavi prestampati**


Helagrip, con taglio standard

HGDC1-3	
	Codice
A	515-01014
B	515-01024
C	515-01034
D	515-01044
E	515-01054
F	515-01064
G	515-01074
H	515-01084
I	515-01094
J	515-01104
K	515-01114
L	515-01124
M	515-01134
N	515-01144
O	515-01154
P	515-01164
Q	515-01174
R	515-01184
S	515-01194
T	515-01204
U	515-01214
V	515-01224
W	515-01234
X	515-01244
Y	515-01254
Z	515-01264

HGDC1-3	
	Codice
D	515-01604
I	515-01614
Z	515-01624
B	515-01634
4	515-01644
S	515-01654
6	515-01664
7	515-01674
8	515-01684
9	515-01694
Y	515-01704
Z	515-01714
Y	515-01724
Z	515-01734
Y	515-01804
D	515-01600
I	515-01611
2	515-01622
3	515-01633
4	515-01644
5	515-01655
6	515-01666
Z	515-01677
8	515-01688
9	515-01699

HGDC2-5	
	Codice
A	515-02014
B	515-02024
C	515-02034
D	515-02044
E	515-02054
F	515-02064
G	515-02074
H	515-02084
I	515-02094
J	515-02104
K	515-02114
L	515-02124
M	515-02134
N	515-02144
O	515-02154
P	515-02164
Q	515-02174
R	515-02184
S	515-02194
T	515-02204
U	515-02214
V	515-02224
W	515-02234
X	515-02244
Y	515-02254
Z	515-02264

HGDC2-5	
	Codice
0	515-02604
1	515-02614
2	515-02624
3	515-02634
4	515-02644
5	515-02654
6	515-02664
7	515-02674
8	515-02684
9	515-02694
+	515-02704
Y	515-02714
•	515-02715
Y	515-02724
Y	515-02734
0	515-02600
1	515-02611
2	515-02622
3	515-01644
4	515-02633
5	515-02655
6	515-02666
7	515-02677
8	515-02688
9	515-02699

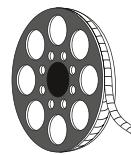



## Marcacavi prestampati

**Helagrip, con taglio standard**

HGDC4-9	
	Codice
A	515-03014
B	515-03024
C	515-03034
D	515-03044
E	515-03054
F	515-03064
G	515-03074
H	515-03084
I	515-03094
J	515-03104
K	515-03114
L	515-03124
M	515-03134
N	515-03144
O	515-03154
P	515-03164
Q	515-03174
R	515-03184
S	515-03194
T	515-03204
U	515-03214
V	515-03224
W	515-03234
X	515-03244
Y	515-03254
Z	515-03264

HGDC4-9	
	Codice
D	515-03604
Y	515-03614
Z	515-03624
B	515-03634
A	515-03644
S	515-03654
B	515-03664
Z	515-03674
Y	515-03684
Q	515-03694
X	515-03704
Y	515-03714
Z	515-03724
Y	515-01946
Y	515-01947
D	515-03600
I	515-03611
Z	515-03622
B	515-03633
A	515-03644
S	515-03655
B	515-03666
Z	515-03677
Y	515-03688
Q	515-03699



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.